

WHP WDL2.5/S BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

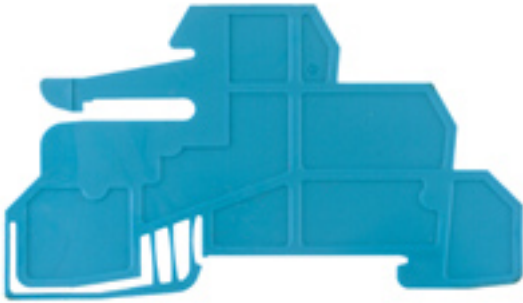

ビル設置配線

ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

一般注文データ

バージョン	端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 84.5 mm, 幅: 2 mm, V-O, Wemid
注文番号	1067980000
種別	WHP WDL2.5/S BL
GTIN (EAN)	4008190022440
数量	20 Stück

WHP WDL2.5/S BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	47.95 mm	奥行き (インチ)	1.888 inch
高さ	84.5 mm	高さ (インチ)	3.327 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
正味重量	5.035 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート	レール	TS 35
-------	--------------	-----	-------

全般

レール	TS 35	極数	0
設置アドパイス	フィードスルー (プッシング)		

寸法

TS 35 オフセット	54 mm
-------------	-------

材料データ

材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドパイス	フィードスルー (プッシング)
------	----	---------	-----------------

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/29 14:51:47 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WHP WDL2.5/S BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	