

## WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

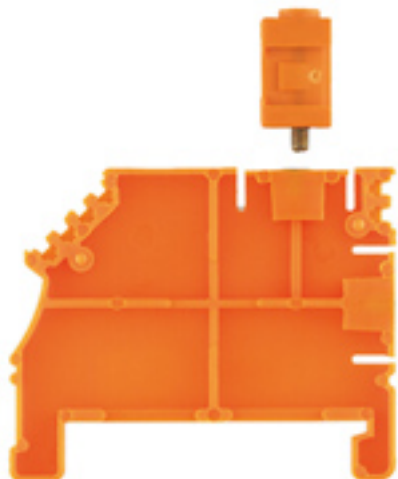

差し込み式端子台の固定ブラケットは、各プラグのメカニカルファスナとして機能します。それらはコネクタと接点の両方を機械的応力から保護し、振動による予期せぬ緩みから保護します。

## 一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), エンドおよび中間プレート, 45.4 mm x 36.7 mm, 橙色
注文番号	<a href="#">1068260000</a>
種別	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10
GTIN (EAN)	4008190015657
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 7:42:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	36.7 mm	奥行き (インチ)	1.445 inch
高さ	45.4 mm	高さ (インチ)	1.787 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	4.31 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

材質	PA 66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 7:42:33 CEST