

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



カップリング、IEC 61076-3-117 ver.14 準拠の FreeCon  
PushPull プラグインコネクタ 形状対応、金属製、10 極ハ  
イブリッドインサート付属

## 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, ハイブリッド, プラグインコネクタ, IP65
注文番号	<a href="#">1068840000</a>
種別	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:51:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	142 mm	奥行き (インチ)	5.591 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.047 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.614 inch
正味重量	652.82 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...75 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	-------------------------	---------------	---------

## ハイブリッドコネクタ技術仕様

シールド (ハイブリッドコネクタ)	360° shield contact	シール材質 (ハイブリッドコネクタ)	NBR
ハウジングベース素材 (ハイブリッドコネクタ)	亜鉛ダイカスト (フランジ), PA 66	プラグサイクル (ハイブリッドコネクタ)	500
保護度合い (ハイブリッドコネクタ)	IP65	定格電圧 (DIN EN 61984) (ハイブリッドコネクタ)	24 V
定格電流 (ハイブリッドコネクタ)	接点につき3 A	接点抵抗 (ハイブリッドコネクタ)	≤ 10 mΩ
接点材質 (ハイブリッドコネクタ)	銅合金	接触表面 (ハイブリッドコネクタ)	ニッケル下地金メッキ
極数	10		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	アルミニウムプロファイル, カバー: ダイカスト亜鉛、塗装
保護度合い	IP65	取り付け方式	ねじ取り付け
色	銀色		

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## 承認

認可



UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

作成日 2024/07/04 6:51:50 CEST

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面


寸法図

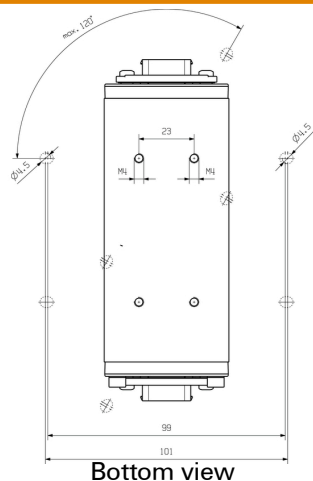


寸法図

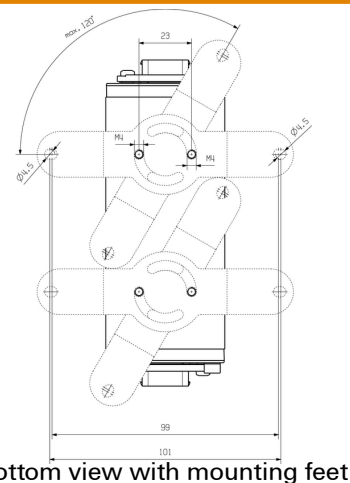

寸法図

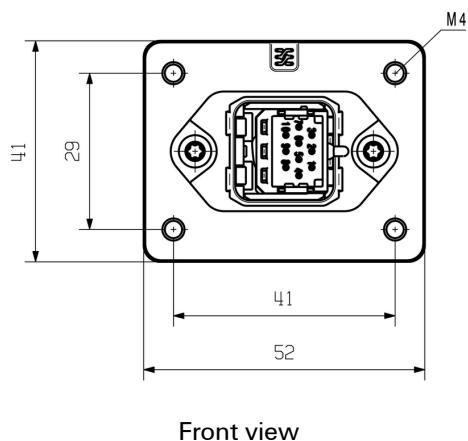

寸法図

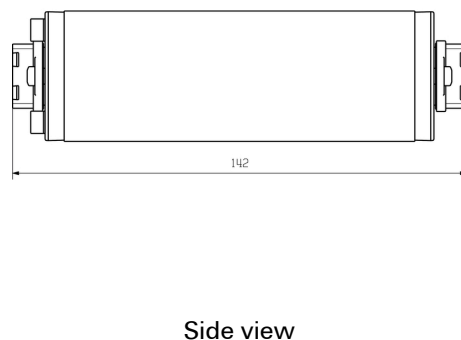

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Sets - hybrid



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-HYB-10P	バージョン
注文番号	<a href="#">1072910000</a>	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
数量	10 Stück	

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 Stück	