

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

一般注文データ

バージョン	フランジインサート, フランジ挿入用, ハイブリッド
注文番号	1069010000
種別	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
数量	10 Stück

作成日 2024/10/03 23:29:46 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 30.6 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般基準

証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

体積抵抗	<10 mΩ	定格電圧	24 V
定格電流	接点につき3 A	接点抵抗	≤ 10 mΩ

一般データ

カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケル 銀, PA 66	プラグイング回数	500
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 20
導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 27	接続 1	ハイブリッド (Q10)
接続 2	クリンブ	絶縁物断面、最大	2.2 mm
絶縁物断面、最小	1 mm	配線接続断面、細径撚線、最大	0.75 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.08 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報 ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

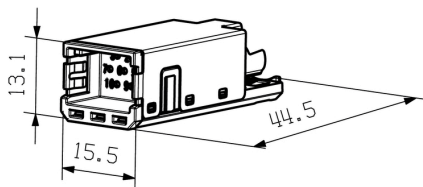

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Hybrid

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14



一般注文データ

種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	クリンプコンタクト, フランジ挿入用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 Stück	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	バージョン
注文番号	1135160000	クリンプコンタクト, フランジ挿入用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 Stück	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	バージョン
注文番号	1068970000	クリンプコンタクト, フランジ挿入用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 Stück	

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 Stück	