

Q 4 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

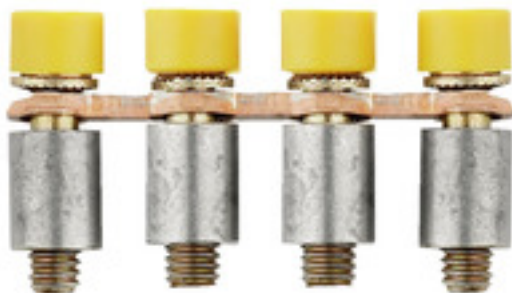

ビル設置配線

ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 4 mm
注文番号	1071700000
種別	Q 4 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424916
数量	50 Stück

Q 4 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	9.5 mm	奥行き (インチ)	0.374 inch
高さ	22.3 mm	高さ (インチ)	0.878 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.157 inch
正味重量	3.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

極数	4	設置アドバイス	フィードスルー (プッシング) , 直接実装
----	---	---------	------------------------

寸法

ピッチ (mm) (P)	6.1 mm
--------------	--------

材料データ

材質	錫メッキ銅	色	黄色
----	-------	---	----

評価データ

定格電流	24 A
------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	フィードスルー (プッシング) , 直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	abe9d042-078a-4094-b143-0a6a4ced35a2
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/24 12:05:28 CEST

Q 4 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	