

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

バージョン	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	1072910000
種別	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:19:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 61.81 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

体積抵抗 <10 mΩ 定格電流 接点につき3 A

一般データ

カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	プラグイン回数	500
保護度合い	IP67	導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 20
導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 27	接続 1	ハイブリッド (Q10)
接続 2	クリンプ	絶縁物断面、最大	1.05 mm
絶縁物断面、最小	0.85 mm	配線接続断面、細径撚線、最大	0.75 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.08 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E316369

作成日 2024/07/04 6:19:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Manual
	Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN
	PI PROFINET CABLING EN
	PI PROFINET CABLING EN


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

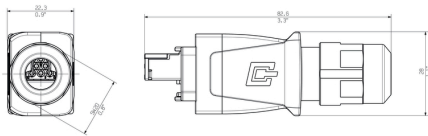

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ハイブリッドケーブル

バルクストック、銅ケーブル、ハイブリッド、より線、6
x 0.5mm² + 4 xAWG 22/7



一般注文データ

種別	IE-C5DHAG-MW	バージョン
注文番号	1172250000	接続ライン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	110mからメートル単位で販売される製品
数量	110 m	

Hybrid

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14



一般注文データ

種別	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	バージョン
注文番号	1068950000	クリンプコンタクト, プラグインサート用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248823109	
数量	300 Stück	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	バージョン
注文番号	1135150000	クリンプコンタクト, プラグインサート用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248915347	
数量	300 Stück	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	1096180000	クリンプコンタクト, プラグインサート用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 Stück	
種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1068990000	インサート, プラグインサート用, ハイブリッド
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:19:15 CEST

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NEWS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 Stück	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミューラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 Stück	