

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	RJ45プラグ、ツール不要, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1077300000
種別	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:30:20 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 79 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
色	黒色	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
絶縁物断面、最小	0.85 mm	絶縁物断面、最大	1.6 mm
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、固定式	0.4...0.64 mm	接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm
MICE 分類 M	M ₃	MICE 分類 I	I ₃
MICE 分類 C	C ₁	MICE 分類 E	E ₃
シース直径、最小	5 mm	シース直径、最大	10 mm
シールド	360°シールド接点	保護度合い	IP67
プラグング回数	750	再接続可能	≥ 10サイクル (同一断面または大きい断面)

一般基準

アプリケーション固有の通信ケーブル設備	PROFINETの設置手順	コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51
---------------------	---------------	--------	--

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
---------------	----------------	-------------	----------------

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 6:30:20 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

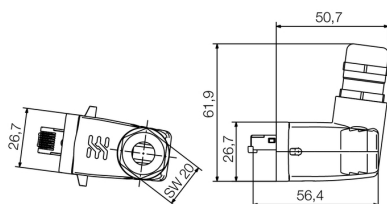

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V05M	バージョン
注文番号	1968920000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248692668	
数量	1 Stück	