

HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP69K, IP68 (電源接続時), ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	1081210000
種別	HDC IP68 06B SS 1M32
GTIN (EAN)	4032248877171
数量	1 Stück

作成日 2024/10/04 2:48:42 CEST

HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	156 mm	奥行き (インチ)	6.142 inch
高さ	101 mm	高さ (インチ)	3.976 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.15 inch
取付寸法 - 高さ	60 mm	取付寸法 - 幅	127 mm
正味重量	865 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	3	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	ケーブル取り入れ口サイズ	M 32
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	3
シーリング	シリコン	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	上部 / 底部 / 蓋	下部
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
内付スレッド	M 32	種別	ベースハウジング
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	設計	標準

一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP66 (電源接続時), IP69K, IP68 (電源接続 時)	表面仕上	粉体塗装

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	101 mm
ハウジングの全長	156 mm	穴ピッチ長 A2	127 mm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油

作成日 2024/10/04 2:48:42 CEST

HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

耐薬品性

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5278a2c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d9f7bd6
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3725e645 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71409c2c
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@488f1ec2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e289dce
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36a75180 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@43f30a84
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@73ba6536 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@19965062
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@15b12981

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Manufacturer's declaration](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)


作成日 2024/10/04 2:48:42 CEST

HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

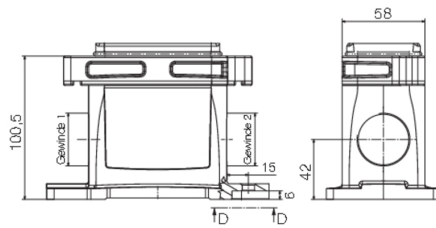

HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

一般注文データ

種別	HDC DG 06B IP68	バージョン
注文番号	1987490000	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118379198	
数量	1 Stück	