

## HDC IP68 04A AWS 1M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	<a href="#">1081480000</a>
種別	HDC IP68 04A AWS 1M20
GTIN (EAN)	4032248844227
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 14:01:07 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC IP68 04A AWS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.969 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.732 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.638 inch
取付寸法 - 高さ	41 mm	取付寸法 - 幅	41 mm
正味重量	135 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	ケーブル取り入れ口サイズ	M 20
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	1
シーリング	シリコン	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	上部 / 底部 / 蓋	下部
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
内付スレッド	M 20	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
色 (RAL)	RAL 9011	設計	標準

## 一般データ

EMCハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時)	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	44 mm
ハウジングの全長	50 mm	穴ピッチ長 A2	41 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性

作成日 2024/07/24 14:01:07 CEST

## HDC IP68 04A AWS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@58010cf9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4b4a5358 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c621c24 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6be6d6b4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3bd069f5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22993d44 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6ed6860f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3358be17 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@bffe648 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6067896e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3adb8d93
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。
------	--

## 承認

認可	
----	--



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/07/24 14:01:07 CEST


カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC IP68 04A AWS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

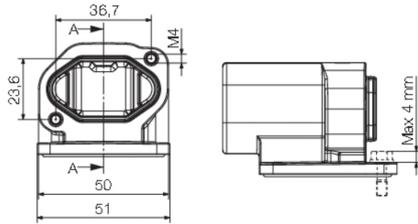

## HDC IP68 04A AWS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フランジシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。  
シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。  
広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

種別	HDC FLDG 04A AW IP68	バージョン
注文番号	<a href="#">1987470000</a>	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118379204	
数量	100 Stück	

## IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。  
シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。  
広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

種別	HDC DG 04A IP68	バージョン
注文番号	<a href="#">1987460000</a>	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118379259	
数量	100 Stück	