

HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1081510000
種別	HDC IP68 06B AS
GTIN (EAN)	4032248844258
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 9:28:50 CEST

HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	70 mm
正味重量	161 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	3	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	ケーブル導入口	スレッド付き
サイズ	3	シーリング	シリコン
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	下部	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	設計	標準

一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時)	表面仕上	粉体塗装

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	30 mm
ハウジングの全長	132 mm	穴ピッチ長 A2	70 mm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定

作成日 2024/07/04 9:28:50 CEST

HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

耐薬品性

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f22e449 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@29225a1e
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6d5a117c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@63706688
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6b78c603 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@50b193d8
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6d5db943 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@df9d646
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@201c5124 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7cef29ac
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7cf800d3

重要なメモ

製品情報

ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Manufacturer's declaration](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

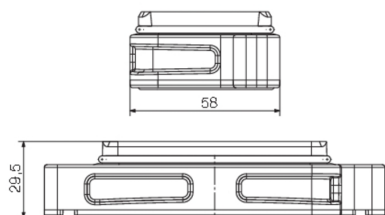

HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

一般注文データ

種別	HDC DG 06B IP68	バージョン
注文番号	1987490000	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118379198	
数量	1 Stück	

フランジシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

一般注文データ

種別	HDC FLDG 06B IP68	バージョン
注文番号	1987480000	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118379242	
数量	1 Stück	