

## HDC IP68 24B AS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP68 (電源接続時), IP66 (電源接続時), IP69K, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	<a href="#">1081540000</a>
種別	HDC IP68 24B AS
GTIN (EAN)	4032248844159
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 23:05:45 CEST

## HDC IP68 24B AS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	29.5 mm	高さ (インチ)	1.161 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	130 mm
正味重量	196.9 g		

## 温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	8	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	サイズ	8
シーリング	シリコン	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	上部 / 底部 / 蓋	下部
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
設計	標準		

## 一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP68 (電源接続時), IP66 (電源接続時), IP69K	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ハウジングBの高さ	29.5 mm	ハウジングの全長	191 mm
穴ピッチ長 A2	130 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン

作成日 2024/08/27 23:05:45 CEST

## HDC IP68 24B AS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c60eca8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f0bc63d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d0d6abd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@673a3ece de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4c948b2d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d6f96ac de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4bf15d3e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7d0bd6c0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@152ef7af de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6405c950 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25dc7043
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。
------	--

## 承認

認可	
----	--



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC IP68 24B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

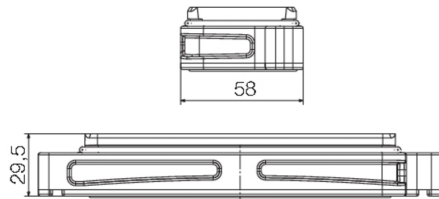

## HDC IP68 24B AS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

種別	HDC DG 24B IP68	バージョン
注文番号	<a href="#">1525270000</a>	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118330625	
数量	10 Stück	

## フランジシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

種別	HDC FLDG 24B IP68	バージョン
注文番号	<a href="#">1987540000</a>	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118379174	
数量	1 Stück	