

## HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP69K, IP68 (電源接続時), IP66 (電源接続時), プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<a href="#">1082430000</a>
種別	HDC IP68 06B TOS 1M25
GTIN (EAN)	4032248845620
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 22:57:31 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
正味重量	449 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## バージョン

BG	3	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	ケーブル取り入れ口サイズ	M 25
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	3
ハウジング設計	プラグハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	M 25
種別	プラグ	締付けトルク	6.5 Nm
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP69K, IP68 (電源接続時), IP66 (電源接続時)
締付けトルク	6.5 Nm	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	100 mm
ハウジングの全長	132 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性

作成日 2024/08/27 22:57:31 CEST

## HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@29d35335 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67d7841b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72b4bbff de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a87d003 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@59fe6c9d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@252cce5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@556ee413 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13d2175 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b0d3f4b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3facfb2b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1dc0ceb1
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	 
ROHS	適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/08/27 22:57:31 CEST


カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC IP68 06B TOS 1M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

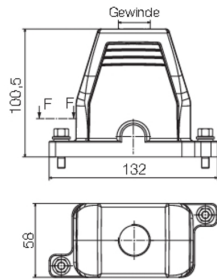

## HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ネジ



当社は、ヘビーデューティコネクタ取り付けスクリーなど、さまざまなアクセサリを提供しています。

## 一般注文データ

種別	HDC IP68 SCREW SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2555340000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, 固定セット
GTIN (EAN)	4050118571332	
数量	10 Stück	

## ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

## 一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	<a href="#">9008850000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	