

## HDC IP68 16B TOS 1M32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">1082710000</a>
種別	HDC IP68 16B TOS 1M32
GTIN (EAN)	4032248845729
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 9:25:31 CEST

## HDC IP68 16B TOS 1M32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	111 mm	高さ (インチ)	4.37 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
正味重量	589 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	ケーブル取り入れ口サイズ	M 32
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	6
ハウジング設計	プラグハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	M 32
種別	プラグ	締付けトルク	6.5 Nm
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時)
締付けトルク	6.5 Nm	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	111 mm
ハウジングの全長	110.5 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン

作成日 2024/07/04 9:25:31 CEST

## HDC IP68 16B TOS 1M32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

耐薬品性

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1355a93a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@772f4654  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@cd41f9f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@11da938e  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f78e4f6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22e81aab  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e6cc18e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4b6f652e  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@23d867e1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@41070c73  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@290fd56c

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Manufacturer's declaration](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー


[FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC IP68 16B TOS 1M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

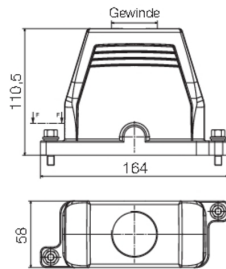

## HDC IP68 16B TOS 1M32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ネジ



当社は、ヘビーデューティコネクタ取り付けスクリューなど、さまざまなアクセサリを提供しています。

## 一般注文データ

種別	HDC IP68 SCREW SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2555340000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, 固定セット
GTIN (EAN)	4050118571332	
数量	10 Stück	

## ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

## 一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	<a href="#">9008850000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	