

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP69K, IP68 (電源接続時), IP66 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
注文番号	1082730000
種別	HDC IP68 16B TOS 1M50
GTIN (EAN)	4032248845842
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 21:41:42 CET

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	111 mm	高さ (インチ)	4.37 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
正味重量	569 g		

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
ケーブル取り入れ口サイズ	M 50	ケーブル導入口	スレッド付き
サイズ	6	ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	上部 / 底部 / 蓋	上部
上部ケーブル取り入れ口数	1	側方ケーブル取り入れ口数	0
内付スレッド	M 50	締付けトルク	6.5 Nm
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	設計	標準

一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP69K, IP68 (電源接続時), IP66 (電源接続時)	締付けトルク	6.5 Nm
表面仕上	粉体塗装		

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	111 mm
---------	--------	-----------	--------

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン

作成日 2024/11/05 21:41:42 CET

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@28b8e4b7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7ac7ead7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b427735 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@48890e89 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@27fbd673 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@62af1109 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a6c29b6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a118934 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@23a0844b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@391dee6f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2875163

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

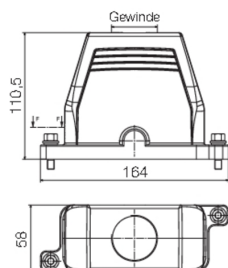

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	

ネジ



当社は、ヘビーデューティコネクタ取り付けスクリューなど、さまざまなアクセサリを提供しています。

一般注文データ

種別	HDC IP68 SCREW SET	バージョン
注文番号	2555340000	HDCコネクタ, アクセサリ, 固定セット
GTIN (EAN)	4050118571332	
数量	10 Stück	