

HDC IP68 06B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1083060000
種別	HDC IP68 06B COVER
GTIN (EAN)	4032248846832
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 21:22:01 CET

HDC IP68 06B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	132 mm	奥行き (インチ)	5.197 inch
高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.22 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
正味重量	149 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	3	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	サイズ	3
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
締付けトルク	6.5 Nm	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
設計	標準		

一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時)
締付けトルク	6.5 Nm	表面仕上	粉体塗装

寸法

ハウジングBの高さ	31 mm	ハウジングの全長	132 mm
-----------	-------	----------	--------

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン

作成日 2024/11/05 21:22:01 CET

HDC IP68 06B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@43887c8d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@815d532 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@48063019 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26426cb8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@262e10e9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@34ed5b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@794b83bc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4c590781 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1aa6ffbb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3ddf9781 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@18aca5e5

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/11/05 21:22:01 CET


カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC IP68 06B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

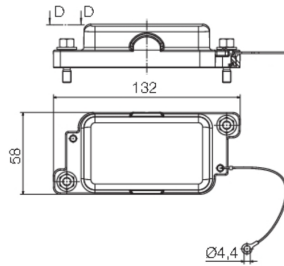

HDC IP68 06B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	