

HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP69K, IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1083070000
種別	HDC IP68 10B COVER
GTIN (EAN)	4032248846863
数量	1 Stück

作成日 2024/07/29 15:04:56 CEST

HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	144 mm	奥行き (インチ)	5.669 inch
高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.22 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
正味重量	174 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	4	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	サイズ	4
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
締付けトルク	6.5 Nm	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
設計	標準		

一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP69K, IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時)
締付けトルク	6.5 Nm	表面仕上	粉体塗装

寸法

ハウジングの全長	144 mm
----------	--------

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定

作成日 2024/07/29 15:04:56 CEST

HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4370ef4f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c52bb98 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e890ead de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2611f1cc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@62df68d6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5b68816e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2de200c8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4d41b29 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d545abd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a8cb88 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3ff17f55
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

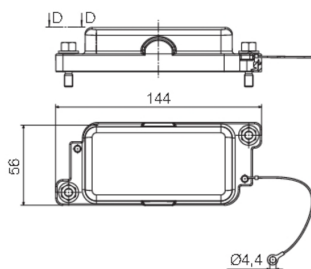

HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	