

## HDC IP68 24B COVER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	<a href="#">1083090000</a>
種別	HDC IP68 24B COVER
GTIN (EAN)	4032248846726
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 10:31:20 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC IP68 24B COVER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	191 mm	奥行き (インチ)	7.52 inch
高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.22 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
正味重量	205 g		

## 温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	8	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	サイズ	8
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
締付けトルク	6.5 Nm	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
設計	標準		

## 一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時)
締付けトルク	6.5 Nm	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ハウジングBの高さ	31 mm	ハウジングの全長	191 mm
-----------	-------	----------	--------

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定

作成日 2024/07/04 10:31:20 CEST

## HDC IP68 24B COVER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

耐薬品性

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3fa692ed de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6baabe5f  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3271d452 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1598a61e  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ea27fba de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@20447277  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c2be169 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4cd30ca4  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4101e52b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@42d5f0b6  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@136712c

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Manufacturer's declaration](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー


[FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC IP68 24B COVER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

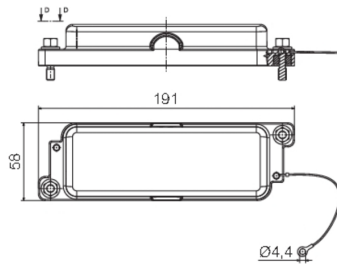

## HDC IP68 24B COVER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

## 一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	<a href="#">9008850000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	