

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP68 (電源接続時), IP66 (電源接続時), IP69K, ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1083110000
種別	HDC IP68 04A COVER
GTIN (EAN)	4032248846740
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 13:52:58 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.969 inch
高さ	18.7 mm	高さ (インチ)	0.736 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.457 inch
正味重量	37 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	サイズ	1
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
色 (RAL)	RAL 9011	設計	標準

一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP68 (電源接続時), IP66 (電源接続時), IP69K
表面仕上	粉体塗装		

寸法

ハウジングの全長	50 mm
----------	-------

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗

作成日 2024/07/24 13:52:58 CEST

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d9c7e6c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@63f71b18 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24bb6e0c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e9047be de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@312f1e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5b45dbdb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24f115b1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@68100b26 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61d090e5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@143e1407 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38cec7ac
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

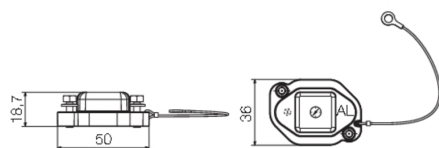

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	