

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリエーション 14メタル、IDC、PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	1085260000
種別	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248850525
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 7:47:47 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 46.58 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリエーション 14メタル、IDC、PROFINET	配線	PROFINET
シール材	EPDM	色	グレー
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	絶縁物断面、最大	1.6 mm
カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、固定式	0.4...0.64 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22
接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22
シース直径、最小	5 mm	シース直径、最大	10 mm
取り付け方式	ネジ 2本	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	プラグイン回数	750

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-117 Var. 14,
IEC 60603-7-51 証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

PoE / PoE+ IEEE 802.3btに準拠 耐電圧、接点 / シールド ≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点 ≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E316369

作成日 2024/07/04 7:47:47 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

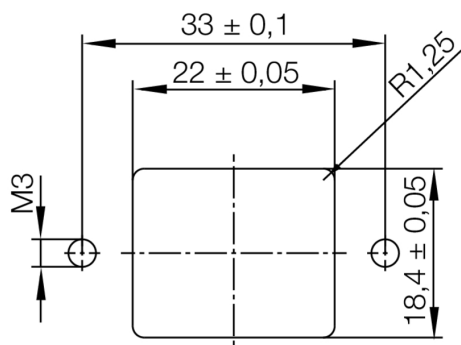

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 Stück	