

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

一般注文データ

バージョン	クリンプコンタクト, プラグインサート用, ハイブリッド
注文番号	1096180000
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
数量	300 Stück

作成日 2024/08/27 16:45:49 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.27 g

電気プロパティ

定格電圧 24 V

一般データ

導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 20	導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 24
配線接続断面、細径撚線、最大	0.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.2 mm ²

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS 対応状況	準拠

重要なメモ

製品情報 ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

承認

ROHS 適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

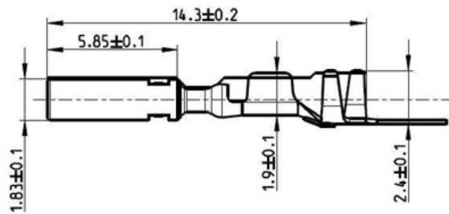

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミューラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 Stück	