

IE-CD-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dimensioned drawing 1

ワイドミュラーでは、産業用イーサネットのアクセサリを含め、必要なものをひとつのソースから入手できます。

お客様にとってのメリット：

- ツール
- 試験機器
- ケーブルブッシング
- キャビネット接続
- マーカー
- ダスト保護
- 電源パック
- 過電圧保護

一般注文データ

バージョン	取付けフット, FreeCon, IP65
注文番号	1099580000
種別	IE-CD-MA
GTIN (EAN)	4032248874040
数量	10 Stück

IE-CD-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.394 inch
幅	35 mm	幅 (インチ)	1.378 inch
長さ	112 mm	長さ (インチ)	4.409 inch
正味重量	42.9 g		

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般基準

証明書番号 (cULus) E316369

分類

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-34
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07
ECLASS 14.0	27-18-28-07		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E316369

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
ユーザ文書 [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー [MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

作成日 2024/08/27 17:07:29 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


IE-CD-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

図面

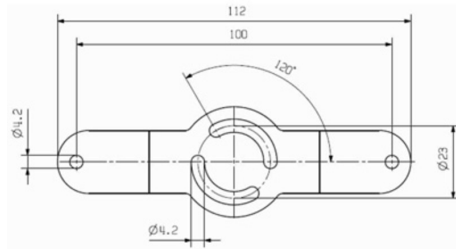

Dimensioned drawing

 図面



Installation drawing

図面

