

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69K, IP68 (電源接続時), 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1120040000
種別	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:22:33 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	216 mm	奥行き (インチ)	8.504 inch
高さ	49.8 mm	高さ (インチ)	1.961 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.835 inch
正味重量	643 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 120 °C
------	-------------------

一般データ

EMCハウジング	はい	シリーズ	HighPower
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP68, IP69K, IP68 (電源接続時)	表面仕上	粉体塗装

バージョン

BG	8	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
サイズ	8	シーリング	シリコンラバー
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	下部	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	設計	標準

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性

作成日 2024/10/02 7:22:33 CEST

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@30e84eae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@560e77ae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66e0ca6c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@157477d6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@671bd6e8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@428d7ea2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22de7f35 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14a2767f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d375e95 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e65dff de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5510ad81
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	HDC_HP_MOAL_IP68_PLUS_ABGH
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

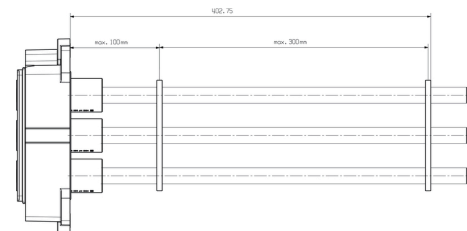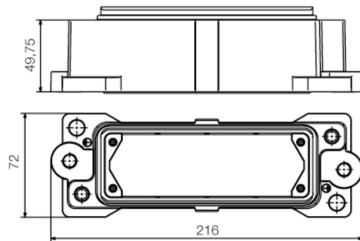

接点や絶縁スリーブへの損傷を避けるため、ケーブルの修正を推奨します。次の図面に対応する距離を示します。ケーブル固定は出荷の範囲に含まれません。

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カウンターフレーム

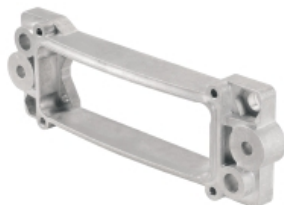

RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

種別	HDC IP68 24B HP FRAME	バージョン
注文番号	1282820000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69K, IP68 (電源
GTIN (EAN)	4050118073010	接続時) , クランプヨークねじ接続, 標準
数量	1 Stück	

プラグハウジング



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

種別	HDC IP68 HP 24B TO	バージョン
注文番号	1079930000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69K, IP68 (電源
GTIN (EAN)	4032248842032	接続時) , プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
数量	1 Stück	