

## BG GHDE 10P HO PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

新しい開発に本品を使用しないでください

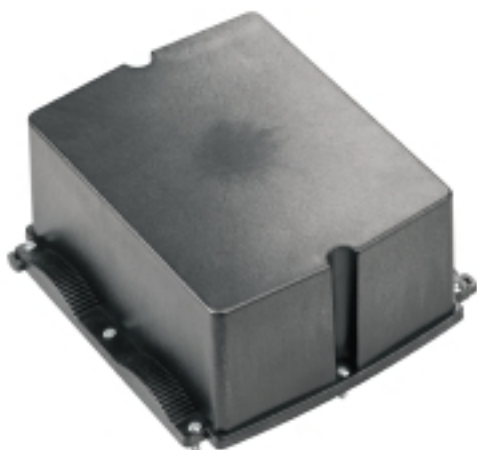

FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

## 一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
注文番号	<a href="#">1121950000</a>
種別	BG GHDE 10P HO PT6
GTIN (EAN)	4032248903016
数量	10 Stück

作成日 2024/07/02 6:08:26 CEST

## BG GHDE 10P HO PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	87 mm	奥行き (インチ)	3.425 inch
高さ	181 mm	高さ (インチ)	7.126 inch
幅	192 mm	幅 (インチ)	7.559 inch
正味重量	394.77 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

## 一般データ

材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化	エンクロージャーの材質	ガラス強化繊維ポリカーボ ネート
シリコーン	いいえ	色	黒色
保護度合い	IP65, 完全状態	UL 94 可燃性等級	5VA
蓋ネジ用トルク	2 Nm	蓋付け	TX20ねじ
設置アドバイス	蓋ネジ付属		


## 分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UL)	E256877

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">UL Certificate FieldPower® size 1 and 2 (10P) lid and base variants</a> <a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">Technical change to FieldPower® (GHDE)</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## BG GHDE 10P HO PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 穴あけテンプレート

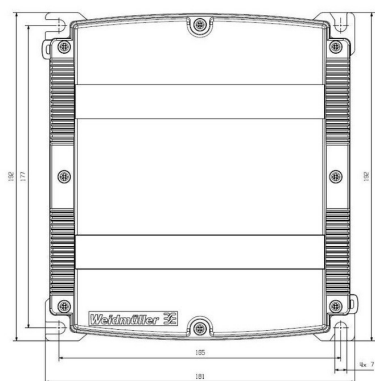

## BG GHDE 10P HO PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Generation 1



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。

ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

## 一般注文データ

種別	GH 10P PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1121980000</a>	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248903023	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 Stück	
種別	BG GH 10P 4XVG PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1121990000</a>	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248903030	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 Stück	

## BG GHDE 10P HO PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

## 利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

## 一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
注文番号	<a href="#">2821510000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	50 Stück	

## DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミット搭載で、高い再現精度を有します。

## 一般注文データ

種別	DMS PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">1479120000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 Stück	