

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	USB挿入, フランジ挿入、タイプAB
注文番号	<a href="#">1131380000</a>
種別	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
数量	10 Stück

作成日 2024/07/02 5:46:48 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 15.5 g

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C 湿度 湿度0 ~ 93%

## 一般データ

インサートの種別	データの挿入SteadyTec	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
製品種類	USB挿入		

## 一般情報

接続 1	USB A	接続 2	USB B
項目説明	フランジ挿入、タイプAB	配線	タイプA ~ B
色	黒色	湿度	湿度0 ~ 93%
ハウジング主要材質		シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
	PC UL 94 V0		
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	プラグイン回数	≥ 1500

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-107	証明書番号 (cULus)	E471884
認証書番号 (DNV)	TAA000022B		

## 電気プロパティ

接点抵抗	≤ 30 mΩ	最大 90 °Cの電流容量	3 A
絶縁耐性	1000 M	耐電圧、接点 / シールド	≥500 V DC

## 分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 重要なメモ

製品情報 FrontCom® 対応 USB インサート

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E471884

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GL_FrontCom</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

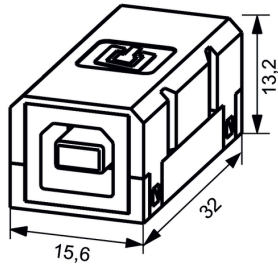

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ケーブルラグスリーブ

銅スリーブ付属 **PVC** 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	40322484 10361	mm <sup>2</sup>
数量	100 Stück	