

IE-PI-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

バージョン	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要, PROFINET
注文番号	1132030000
種別	IE-PI-RJ45-FH-P
GTIN (EAN)	4032248912131
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 17:34:46 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PI-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 3.14 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

火炎荷重	49 kJ	接続 1	RJ45
接続 2	IDC	項目説明	プラグインサートRJ45、 ツール不要
配線	PROFINET	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	絶縁物断面、最小	0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接触表面	ニッケル下地金メッキ、 Au ≥ 0.8µm	接続直径、固定式	0.4...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22	導体接続断面、固定式	0.13...0.32 mm ²
接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22
配線接続断面、細径撚線、最小	0.141 mm ²	導体接続断面、フレキシブル	0.14...0.35 mm ²
導体接続断面、非常に柔軟	, Weidmüllerによるケーブル の承認が必要	導体接続断面積、極細線仕様 (AWG)	, Weidmüllerによるケーブル の承認が必要
極細の撚り線接続に注意	Weidmüllerによるケーブル の承認が必要	シールド	360° all-round enclosure
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	プラグイン回数	750
再接続可能	≥ 10サイクル (同一断面ま たは大きい断面)		

一般基準

IP 保護等級	IEC 60529	コネクタ規格	IEC 60603-7-5 1
証明書番号 (cULus)	E316369	証明書番号 (cURus)	E471884
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863		

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合
接点抵抗	≤ 20 mΩ	絶縁耐性	500 MΩ
耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

作成日 2024/08/27 17:34:46 CEST

IE-PI-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

製品情報

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 および HDC 対応 RJ45 インサート

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E471884
証明書番号 (cULus)	E316369

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	DUXR.E316369 CC-Link IE-PI-RJ45-FH PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	TI_20171120_RJ45PN
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PI-RJ45-FH-P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

印刷

寸法図

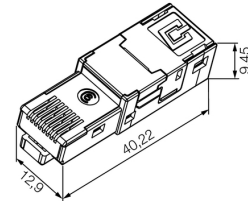

IE-PI-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プレスツール



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。
ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。
DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。
ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	PWZ RJ45	バージョン
注文番号	1118040000	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248899197	
数量	1 Stück	