

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



D-SERIES DRM 内のソケット対応渡り配線。

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCM, 短絡接続
注文番号	1132080000
種別	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 18:05:51 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 6.5 g

温度

保管温度 -40 °C...85 °C 動作温度 -45 °C...70 °C

一般データ

バージョン 長さに切れる 色 白色

接続データ

ピッチ (mm) (P) 27 mm

分類

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92	ECLASS 14.0	27-37-16-92

交差接続データ

定格電流	12 A	絶縁	はい
接触防止	はい	色	白色
交差接続端子数	6	極数	6
ピッチ (mm) (P)	27 mm	バージョン	長さに切れる

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

SCM-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例

How to install cross connection

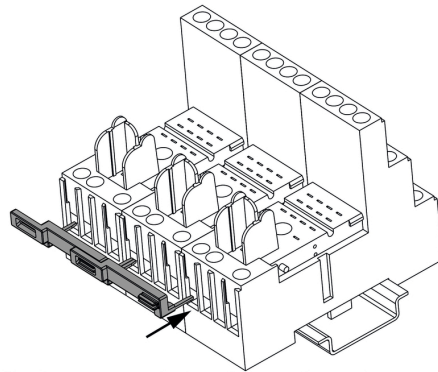

Plug the cross connection into wire-connection opening
and fix it with tighten the screw

ケーブル接続の渡り配線のプラグ

使用例

