

## IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

## 一般注文データ

バージョン	クリンプコンタクト, プラグインサート用, ハイブリッド
注文番号	<a href="#">1135150000</a>
種別	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
数量	300 Stück

作成日 2024/10/04 0:01:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.27 g

## 電気プロパティ

定格電圧 24 V

## 一般データ

配線接続断面、細径撚線、最大 0.2 mm<sup>2</sup> 配線接続断面、細径撚線、最小 0.08 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報 ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-PIC-HYB-S-0,2-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

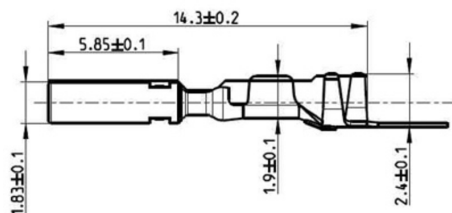

## IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Crimping tools



## RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミューラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	<a href="#">1119580000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 Stück	