

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

## 一般注文データ

バージョン	クリンプコンタクト, フランジ挿入用, ハイブリッド
注文番号	<a href="#">1135160000</a>
種別	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
数量	300 Stück

作成日 2024/07/24 10:04:16 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.29 g

## 電気プロパティ

定格電圧 24 V

## 一般データ

配線接続断面、細径撚線、最大 0.2 mm<sup>2</sup> 配線接続断面、細径撚線、最小 0.08 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報 ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書 [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)  
ユーザ文書 [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Designation key / Type key](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)  
ブローシャー [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)


**IE-BIC-HYB-P-0,2-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

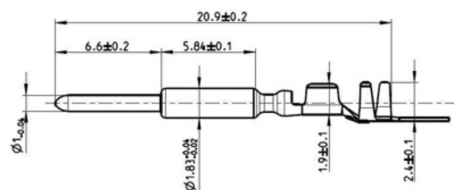

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Crimping tools



## RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミューラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	<a href="#">1119580000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 Stück	