


WBB WMF2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

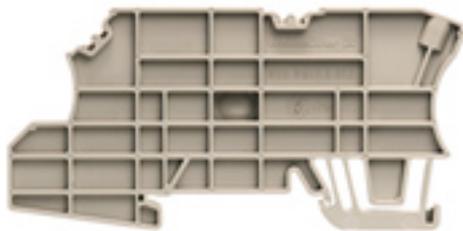

一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), ダークベージュ, 高さ: 88.5 mm, 幅: 5.08 mm, V-0, Wemid
注文番号	1142980000
種別	WBB WMF2.5 BLZ
GTIN (EAN)	4032248925896
数量	10 Stück

WBB WMF2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	44.5 mm	奥行き (インチ)	1.752 inch
高さ	88.5 mm	高さ (インチ)	3.484 inch
幅	5.08 mm	幅 (インチ)	0.2 inch
正味重量	10.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

システム仕様

バージョン	取付用フード	レール	TS 35
-------	--------	-----	-------

全般

レール	TS 35
-----	-------

材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	CAT 1 TERM 16/17 EN

作成日 2024/07/29 13:41:41 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。