

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

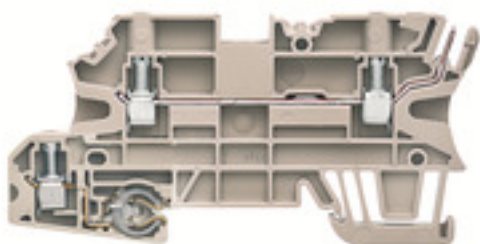

一部の用途では、差し込み式モジュールソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュールおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

一般注文データ

バージョン	PE 端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm ² , 接続数: 4, レベル数: 2, TS 35, V-0, Wemid
注文番号	1143040000
種別	WMF 2.5 BLZ PE
GTIN (EAN)	4032248925704
数量	50 Stück

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	44.5 mm	奥行き (インチ)	1.752 inch
DIN レールを含む奥行き	45 mm	高さ	90 mm
高さ (インチ)	3.543 inch	幅	5.08 mm
幅 (インチ)	0.2 inch	正味重量	13 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	200039-1057876	配線の最大断面 (CSA)	12 AWG
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG	電圧規模B (CSA)	300 V
電圧規模D (CSA)	300 V	電流の規模B (CSA)	26 A
電流の規模D (CSA)	10 A		

PE評価データ

PEN 関数	いいえ
--------	-----

UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	12 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG
最大導体断面積 (cURus)	12 AWG	最小導体断面積 (cURus)	26 AWG
現在のサイズ D (cURus)	10 A	証明書番号 (cURus)	E60693
電圧サイズ B (cURus)	300 V	電圧サイズ D (cURus)	300 V
電流サイズ B (cURus)	20 A		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	クランプネジ	M 3
クランプ範囲、最大	4 mm ²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12
接続数	4	接続断面、撚線、最大	4 mm ²
接続断面、撚線、最小	1.5 mm ²	接続方向	横向きに
接続方式	ねじ接続	接続方式 2	プラグイン接続
締め付けトルク、最大	0.6 Nm	締め付けトルク、最小	0.5 Nm
被覆剥き長さ	10 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm ²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	プラグイン接続
-----------	---------

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

バージョン	ボルト接続（2個） - プラグイン接続（1個）, PE接続付き, プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	2	レベル数	2
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	はい
レール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	はい	PEN 関数	いいえ

全般

レール	TS 35	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12
標準	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準拠	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 26

材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	定格電流	24 A
最大導体電流		標準	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準拠
	32 A	定格インパルス耐電圧	8 kV
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	サージ電圧カテゴリー	III
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W		
汚染度	3		

追加の技術データ

取り付け方式	鉗合仕様	開放側面	右
--------	------	------	---

分類

ETIM 6.0	EC000901	ETIM 7.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ECLASS 9.0	27-14-11-41	ECLASS 9.1	27-14-11-41
ECLASS 10.0	27-14-11-41	ECLASS 11.0	27-14-11-41
ECLASS 12.0	27-14-11-41	ECLASS 13.0	27-25-01-03
ECLASS 14.0	27-25-01-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

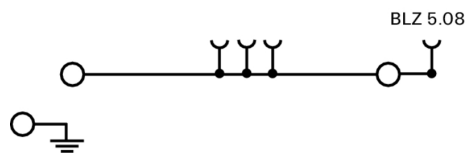

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ロックエレメント



ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実にかつ容易に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

一般注文データ

種別	IL WMF2.5 BLZ OR	バージョン
注文番号	1167440000	ロックフック (端子), PA 66, 橙色
GTIN (EAN)	4032248958474	
数量	50 Stück	

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	1061200000	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 Stück	

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	WS 10/5 M MC NE WS	バージョン
注文番号	1792000000	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248223862	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 Stück	

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008330000	スクリュードライバ, スクリュードライバ
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 Stück	

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609801044	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1,000 Stück	

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドプレート



接触安全性と、必要な空気パスおよびクリープに対する適応性確保には、プラグの端にエンドプレートを配置する必要があります。

一般注文データ

種別	AP WMF2.5	バージョン
注文番号	1142990000	エンドプレート (端子), ページュ, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248925889	Wemid
数量	50 Stück	

取り付けサポート

一般注文データ

種別	WBB WMF2.5 BLZ	バージョン
注文番号	1142980000	仕切板 (端子), ダーク ページュ, 高さ: 88.5 mm, 幅: 5.08 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248925896	Wemid
数量	10 Stück	

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接点に対する保護




端子台の各接続箇所に保護カバーまたは保護キャップに取り付けられています。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

種別	WAD WMF2.5	バージョン
注文番号	1142970000	端子カバー, ダークペーリュ, Wemid, 高さ: 11 mm, 幅: 9.96 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4032248926039	9.68 mm, V-0
数量	50 Stück	

BLZP 5.08HC/90 SN

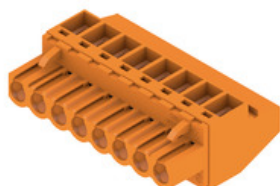

直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948250000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624775	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	120 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948320000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624843	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948010000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624232	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	120 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948370000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624898	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948020000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624249	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	90 Stück			

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948350000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624874	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948030000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624256	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	72 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948100000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624522	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948060000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624287	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948000000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624225	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	180 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948340000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624867	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948140000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624560	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948070000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624294	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948040000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624263	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	60 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948150000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624577	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948110000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624539	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948360000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624881	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948310000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624836	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948240000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624768	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	180 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948260000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624782	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	90 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948380000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624904	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948290000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624812	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	48 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948050000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624270	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	48 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948130000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624553	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948080000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624300	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948280000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624805	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	60 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948120000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624546	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948300000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624829	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948330000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624850	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1948270000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248624799	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	72 Stück			

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

アクセサリ

BLZP 5.08HC/90F SN



直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプ
ヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタ
は、マーキングスペースを提供し、コード化できます。
フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プ
ラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備
えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようク
ランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949950000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627882	17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950080000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628018	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949870000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627790	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950230000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628162	21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949800000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627721	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	90 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949820000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627745	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	60 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950090000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628025	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949900000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627837	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949920000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627851	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950120000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628056	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950150000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628087	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949940000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627875	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949990000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627929	21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950260000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628193	24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950170000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628100	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950130000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628063	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1284860000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4050118075410	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950100000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628032	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950180000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628117	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949850000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627776	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949890000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627813	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950190000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628124	17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950040000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627974	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	90 Stück			

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950140000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628070	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950050000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627981	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	72 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950220000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628155	20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949980000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627912	20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950210000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628148	19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950010000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627936	22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949970000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627905	19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949960000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627899	18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950110000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628049	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950160000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628094	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950200000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628131	18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950250000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628186	23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949810000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627738	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	72 Stück			

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949930000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627868	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950020000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627950	23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949830000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627752	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	48 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949880000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627806	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950070000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628001	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	48 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949860000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627783	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950240000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248628179	22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950060000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627998	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	60 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949840000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627769	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1950030000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627967	24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1949910000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	箱
GTIN (EAN)	4032248627844	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術の変更を実施する権利を有しています。

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5 mm²

2.5
mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/50 RD	バージョン
注文番号	2109000000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486001	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4	バージョン
注文番号	1527590000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448443	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	1527920000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448559	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3	バージョン
注文番号	1527570000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448450	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 RD	バージョン
注文番号	2108690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448535	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	1527670000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448405	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10	バージョン
注文番号	1527690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447989	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20	バージョン
注文番号	1527720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447972	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6	バージョン
注文番号	1527630000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448429	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7	バージョン
注文番号	1527640000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448412	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/7 RD	バージョン
注文番号	2108810000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448498	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 RD	バージョン
注文番号	2108470000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448542	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 RD	バージョン
注文番号	2108920000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118485899	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	1527770000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448641	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	1527740000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448658	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5	バージョン
注文番号	1527620000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448436	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 BL	バージョン
注文番号	1527820000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448610	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9	バージョン
注文番号	1527680000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447996	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 RD	バージョン
注文番号	2108870000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448481	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 RD	バージョン
注文番号	2108710000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448511	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	1527870000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448580	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	1527890000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448566	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 RD	バージョン
注文番号	2108900000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448474	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST

WMF 2.5 BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/6 RD	バージョン
注文番号	2108720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448504	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2	バージョン
注文番号	1527540000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448467	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 RD	バージョン
注文番号	2108910000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486018	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	1527840000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448597	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン
注文番号	1527790000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448627	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50	バージョン
注文番号	1527730000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118411362	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	1527830000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448603	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 RD	バージョン
注文番号	2108700000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448528	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	1527880000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448573	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	1527780000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448634	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	

作成日 2024/09/04 3:59:08 CEST