

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

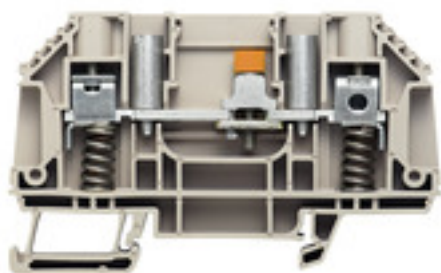

## 電流および電圧トランスフォーマーの配線

バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

## 一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, ねじ接続, ダークページュ, 6 mm <sup>2</sup> , 41 A, 630 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
注文番号	<a href="#">1161690000</a>
種別	WTL 6 SL
GTIN (EAN)	4032248950812
数量	50 Stück

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.969 inch
DIN レールを含む奥行き	50.5 mm	高さ	82.7 mm
高さ (インチ)	3.256 inch	幅	7.9 mm
幅 (インチ)	0.311 inch	正味重量	29.46 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A5	クランプネジ	M 3.5
クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
刃寸法	0.8 x 4.0 mm	接続数	2
接続断面、撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>	接続方向	横向きに
接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最大	1.6 Nm
締付けトルク、最小	0.8 Nm	被覆剥き長さ	16 mm
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm <sup>2</sup>

## システム仕様

バージョン	ねじ接続, 特殊端子縦型アイソレータ, ばね式ケーブルクランプ付き, ソケット付き, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
レベル	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

## 全般

レール	TS 35	標準	IEC 60947-7-1
-----	-------	----	---------------

## 寸法

TS 35 オフセット	32 mm
-------------	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 端子を切断

スリッティング	滑走	トルク最小ねじセパレータ	0.5 Nm
最大トルクねじセパレータ	0.7 Nm	横断遮断	非搭載

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 評価データ

定格断面	6 mm <sup>2</sup>	定格電圧	630 V
定格 DC 電圧	630 V	定格電流	41 A
最大導体電流	57 A	標準	IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.78 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.31 W	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	2		

## 追加の技術データ

取り付け方式	箆合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
開放側面	右		

## 分類

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

認可



ROHS 適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">Storage Conditions Terminal Blocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST


カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**WTL 6 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

 図面



## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 固定スクリュー



固定ネジは、アプリケーション内の短電流ブリッジを固定します。短電流ブリッジは、隣接するふたつの端子台間を短絡位置にスライドさせれば、締め付けネジで固定できます。これにより、固定接続または短絡回路が確保されます。

## 一般注文データ

種別	BS 25 O.IH SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0334700000</a>	取り付けネジ (端子), 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
数量	50 Stück	
種別	BS 25 IH/VI SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0335800000</a>	取り付けネジ (端子), スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190039196	5.5 mm
数量	50 Stück	
種別	BS 25 IH/GN SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0335600000</a>	取り付けネジ (端子), スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190113490	5.5 mm
数量	50 Stück	
種別	BS 25 IH/GE SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0335700000</a>	取り付けネジ (端子), スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190189235	5.5 mm
数量	50 Stück	
種別	BS 25 IH/SW SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0335200000</a>	取り付けネジ (端子), スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190114039	5.5 mm
数量	50 Stück	
種別	BS 25 IH/GR SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0335300000</a>	取り付けネジ (端子), スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190136864	5.5 mm
数量	50 Stück	
種別	BS 25 IH/BL SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0335400000</a>	取り付けネジ (端子), スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190086879	5.5 mm
数量	50 Stück	
種別	BS 25 IH/RT SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0335500000</a>	取り付けネジ (端子), スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190118877	5.5 mm
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1061200000</a>	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 Stück	

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	WS 12/6.5 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2619930000</a>	WS, 端子マーカ, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118626155	
数量	600 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

10  
mm<sup>2</sup>

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

種別	WQV 10/6	バージョン
注文番号	<a href="#">2226500000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 63 A, 極数: 6, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4032248793761	(P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
数量	20 Stück	
種別	WQV 10/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1055060000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 63 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190188245	(P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">2091130000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 63 A, 極数: 5, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190215903	(P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	WQV 10/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1054960000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 63 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190079079	(P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 10/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1052560000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 76 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190154943	(P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 10/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1052460000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 63 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190152130	(P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
数量	20 Stück	

## スイッチロック




スイッチロックは、上部から端子に容易に挿入することができます。スイッチロックは、各位置で断路レバーをブロックするため、回路の不正な開閉を防止します。

## 一般注文データ

種別	SSP 3 SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">0531760000</a>	ロックアウトデバイス (端子), 橙色
GTIN (EAN)	4008190130787	
数量	100 Stück	

## フック形状ケーブルラグ

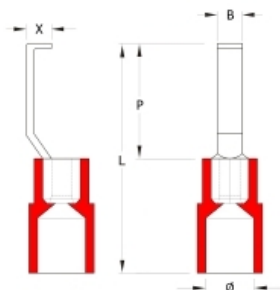

絶縁コネクタの使用で、電気接続部の品質を永続的かつ安定的に確保することができます。  
また、設置の際にも有利です。

## 一般注文データ

種別	HBT 2,5 - 3,0 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1312450000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm² - 2.5 mm², 青色
GTIN (EAN)	4050118115130	
数量	100 Stück	
種別	HBT 1,5 - 4,6 RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1233340000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm² - 1.5 mm², 赤色
GTIN (EAN)	4050118210972	
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST



## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HBT 6,0 - 4,6 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1216230000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 黄色
GTIN (EAN)	4050118000337	
数量	100 Stück	
種別	HBT 6,0 - 3,0 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1312470000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 黄色
GTIN (EAN)	4050118114980	
数量	100 Stück	
種別	HBT 1,5 - 3,0 RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1312440000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 赤色
GTIN (EAN)	4050118115055	
数量	100 Stück	
種別	HBT 2,5 - 4,6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1233330000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 青色
GTIN (EAN)	4050118016901	
数量	100 Stück	

6 mm<sup>2</sup>

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

種別	WQV 6/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1062670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 6, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190261771	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 6/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1054860000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190180799	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 6/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1062660000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 5, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190176914	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 6/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1052260000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190153977	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	20 Stück	
種別	WQV 6/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1062680000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 7, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190261788	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	WQV 6/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1062720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 12, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118259391	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 6/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1052360000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190075866	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1054760000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190174163	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	

## テストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

種別	GWHUE M3 WTL6	バージョン
注文番号	<a href="#">1255010000</a>	接続スリーブ (端子), 幅: 6 mm, 高さ: 6 mm, 深さ: 13.3 mm, 銅 - 亜鉛
GTIN (EAN)	4050118075892	
数量	50 Stück	

## W シリーズ



仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

## 一般注文データ

種別	WTW EN	バージョン
注文番号	<a href="#">1058800000</a>	仕切板 (端子), ダークベージュ, 高さ: 86 mm, 幅: 3 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4008190140175	
数量	20 Stück	

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ショートエレメント



短電流ブリッジは、ふたつのトランス配線端子台に挿入されます。この短絡ブリッジを用いることで、メンテナンス作業に対応するアプリケーション内で望まれる短絡を実現できます。

## 一般注文データ

種別	QVS 2/S SAKT1+2	バージョン
注文番号	<a href="#">0358460000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ページュ, 41 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190157937	(mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 15.4 mm
数量	20 Stück	
種別	QVSK 2 SAKT1	バージョン
注文番号	<a href="#">1670360000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ページュ, 57 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190431242	(mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 15.4 mm
数量	20 Stück	
種別	QVS 2 SAKT1+2	バージョン
注文番号	<a href="#">0307300000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ページュ, 41 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190036140	(mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 15.4 mm
数量	20 Stück	
種別	QVS 4 SAKT1+2	バージョン
注文番号	<a href="#">0307400000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ページュ, 41 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190091941	(mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 Stück	
種別	QVS 2/4 SAKT4	バージョン
注文番号	<a href="#">1319260000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190136512	(P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 11 mm
数量	20 Stück	
種別	QVS 3 SAKT1+2	バージョン
注文番号	<a href="#">0329300000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ページュ, 41 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190084714	(mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 22 mm
数量	20 Stück	

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 接続スリーブ



## 一般注文データ

種別	VH 19/6.3/4.3	バージョン
注文番号	<a href="#">0318000000</a>	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 6 mm, 高さ: 6 mm, 深さ: 19 mm, 極
GTIN (EAN)	4008190059460	数: 1, 銅・亜鉛
数量	50 Stück	

## テストソケット



テストソケットは、標準 4.0 プラグでのテスト装置接続に使用されます。アプリケーション内の電位に応じて、テストソケットカラーを選択し、メンテナンス作業を迅速かつ容易に行うことができます。

## 一般注文データ

種別	STB 21.6/45 DB	バージョン
注文番号	<a href="#">1938790000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1847770000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1847790000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1847760000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1936280000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1071000000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259204	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1312520000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1847780000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1312540000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1312550000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1071030000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1936240000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1071040000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/IH/BR WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">2715530000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 3.00 mm, 深さ: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4050118782134	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1071020000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1936290000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1071010000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1778990000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4032248169665	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/29 15:10:59 CEST

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	STB 21.6/45 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">1936250000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">1936270000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 VI	バージョン
注文番号	<a href="#">1936260000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1071080000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1936300000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
数量	50 Stück	

## エンドプレート



電流および電圧トランスフォーマーの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる  
変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

## 一般注文データ

種別	WAP WTL6 SL	バージョン
注文番号	<a href="#">9538110000</a>	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 82.2 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190574994	V-O, Wemid
数量	20 Stück	
種別	WAP WTL6 SL 4-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1238880000</a>	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 82.2 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118045680	V-O, Wemid
数量	20 Stück	

## WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	WS 12/6.5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609920000</a>	WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203511	アレン・ブラッドリー, 白色
数量	540 Stück	