

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



一部の用途では、差し込み式モジュールソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュールおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

## 一般注文データ

バージョン	ヒューズ端子、ねじ接続、黒色、2.5 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, 接続数: 4, レベル数: 3, TS 35, V-O, Wemid, G-Si.5 x 20
注文番号	<a href="#">1162860000</a>
種別	WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
GTIN (EAN)	4032248992133
数量	50 Stück

作成日 2024/11/10 21:19:22 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	74 mm	奥行き (インチ)	2.913 inch
DIN レールを含む奥行き	74.5 mm	高さ	90 mm
高さ (インチ)	3.543 inch	幅	5.08 mm
幅 (インチ)	0.2 inch	正味重量	19.9 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	200039-1057876	配線の最大断面 (CSA)	12 AWG
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG	電圧規模B (CSA)	300 V
電圧規模D (CSA)	300 V	電流の規模B (CSA)	17 A
電流の規模D (CSA)	10 A		

## UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	12 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG
最大導体断面積 (cURus)	12 AWG	最小導体断面積 (cURus)	26 AWG
現在のサイズ D (cURus)	10 A	証明書番号 (cURus)	E60693
電圧サイズ B (cURus)	300 V	電圧サイズ D (cURus)	300 V
電流サイズ B (cURus)	17 A		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	クランプネジ	M 3
クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12
接続数	4	接続断面、燃線、最大	4 mm <sup>2</sup>
接続断面、燃線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	接続方向	横向きに
接続方式	ねじ接続	接続方式 2	プラグイン接続
締め付けトルク、最大	0.6 Nm	締め付けトルク、最小	0.5 Nm
被覆剥き長さ	10 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルル付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルル付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルル付 DIN 46228/4 の細径燃線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルル付 DIN 46228/4 の細径燃線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径燃線、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径燃線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm <sup>2</sup>

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	プラグイン接続
-----------	---------

作成日 2024/11/10 21:19:22 CET

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## システム仕様

バージョン	ボルト接続（2個） - プラグイン接続（1個）, ヒューズアイソレータ, PE接続付き, プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	
レベル数	3	レール	はい TS 35

## ヒューズ端子

カートリッジヒューズ	G-Si.5 x 20	ディスプレイ	赤色LED
ヒューズホルダー (カートリッジホルダー)	旋回	個別構成に対してのみの短絡保護のための出力損失	61°Cで4 W, 6.3 A
個別装置の過負荷および短絡保護のための出力損失	44°Cで1.6 W, 6.3 A	複合材調整のみの短絡保護のための出力損失	48°Cで2.5 W, 6.3 A
複合調整の過負荷および短絡保護のための出力損失	23°Cで1.6 W, 6.3 A		

## 全般

レール	TS 35	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12
標準	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準拠, IEC 60947-7-3	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 26

## 材料データ

材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格断面	2.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	定格電流	6.3 A
最大導体電流		標準	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準拠, IEC 60947-7-3
	6.3 A	定格インパルス耐電圧	8 kV
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	サージ電圧カテゴリー	III
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W		
汚染度	3		

## 追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様	開放側面	右
--------	------	------	---

## 分類

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Beipackzettel_WMF.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

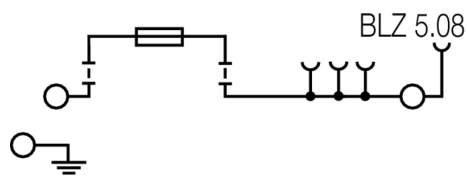

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	

## 取り付けサポート

## 一般注文データ

種別	WBB WMF2.5 BLZ	バージョン
注文番号	<a href="#">1142980000</a>	仕切板 (端子), ダークベージュ, 高さ: 88.5 mm, 幅: 5.08 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248925896	Wemid
数量	10 Stück	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS
注文番号	<a href="#">1609801044</a>
GTIN (EAN)	4008190397111
数量	1,000 Stück

バージョン	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
	白色

## エンドプレート



接触安全性と、必要な空気パスおよびクリープに対する適応性確保には、プラグの端にエンドプレートを配置する必要があります。

## 一般注文データ

種別	AP WMF2.5
注文番号	<a href="#">1142990000</a>
GTIN (EAN)	4032248925889
数量	50 Stück

バージョン	エンドプレート (端子), ページュ, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0,
	Wemid

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## アクセサリ

## BLZP 5.08HC/90F SN



直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプ  
ヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタ  
は、マーキングスペースを提供し、コード化できます。  
フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プ  
ラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備  
えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようク  
ランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950090000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628025	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950190000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628124	17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949800000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627721	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	90 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950140000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628070	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949910000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627844	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628087	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628100	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949970000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627905	19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950070000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628001	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	48 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627936	22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET



## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628056	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949920000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627851	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950180000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628117	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950050000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627981	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	72 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627783	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628179	22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1284860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4050118075410	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949880000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627806	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950080000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628018	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949960000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627899	18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949810000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627738	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	72 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949820000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627745	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	60 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628049	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949930000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627868	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628162	21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949850000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627776	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628148	19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628094	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950040000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627974	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	90 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949980000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627912	20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628193	24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949900000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627837	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628186	23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627998	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	60 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950020000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627950	23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949990000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627929	21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950220000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628155	20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949890000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627813	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949950000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627882	17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949830000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627752	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	48 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949870000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627790	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949940000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627875	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1949840000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627769	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628063	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950030000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248627967	24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	12 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950200000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628131	18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1950100000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248628032	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術の変更を実施する権利を有しています。

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## W シリーズ


W  
Series

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1061200000</a>	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 Stück	

## BLZP 5.08HC/90 SN

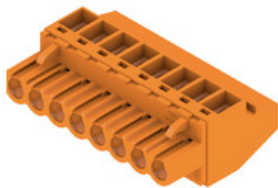

直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948030000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624256	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	72 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948290000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624812	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	48 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624775	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	120 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948310000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624836	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624539	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948000000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624225	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	180 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948350000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624874	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948140000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624560	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948300000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624829	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624768	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	180 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948320000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624843	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948340000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624867	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948370000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624898	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948380000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624904	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948020000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624249	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	90 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948280000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624805	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	60 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624546	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948100000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624522	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET



## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948270000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624799	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	72 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624577	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	18 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624287	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	42 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948040000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624263	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	60 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948360000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624881	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948080000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624300	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624553	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	24 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624232	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	120 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948050000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624270	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	48 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948070000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624294	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	36 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624782	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	90 Stück			
種別	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1948330000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	箱
GTIN (EAN)	4032248624850	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
数量	30 Stück			

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術の変更を実施する権利を有しています。

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ロックエレメント



ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実にかつ容易に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

## 一般注文データ

種別	IL WMF2.5 BLZ OR	バージョン
注文番号	<a href="#">1167440000</a>	ロックフック (端子), PA 66, 橙色
GTIN (EAN)	4032248958474	
数量	50 Stück	

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527880000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118448573	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448504	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448498	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527920000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118448559	
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1527630000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
数量	20 Stück	

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527780000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448634	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1527680000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447996	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1527690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447989	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1527540000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448467	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1527640000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448412	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108470000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448542	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108710000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448511	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527870000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448580	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527740000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448658	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527820000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448610	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1527590000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448443	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108920000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448599	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1527570000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448450	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET



## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/10 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108910000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486018	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1527730000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118411362	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1527670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448405	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448627	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527830000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448603	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108700000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448528	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527770000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448641	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1527620000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448436	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448535	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20	バージョン
注文番号	<a href="#">1527720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447972	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2109000000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486001	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527890000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448566	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108870000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448481	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/11/10 21:19:23 CET

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527840000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448597	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108900000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448474	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">9008330000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 Stück	

## 接点に対する保護



端子台の各接続箇所に保護カバーまたは保護キャップに取り付けられています。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

種別	WAD WMF2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1142970000</a>	端子カバー, ダークページュ, Wemid, 高さ: 11 mm, 幅: 9.96 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4032248926039	9.68 mm, V-0
数量	50 Stück	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	WS 10/5 M MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1792000000</a>	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248223862	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 Stück	