

SAIE-M23-S-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャ、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エンクロージャ |
| 注文番号 | 1169990000 |
| 種別 | SAIE-M23-S-HW |
| GTIN (EAN) | 4032248962051 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/10/04 1:30:48 CEST

SAIE-M23-S-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 26 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|-----------|------|------------|---------------|
| シールド接続 | はい | ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +125 °C |
| ハウジング主要材質 | 亜鉛合金 | 保護度合い | IP67, IP69K |
| 汚染度 | 3 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC003556 |
| ETIM 8.0 | EC003556 | ETIM 9.0 | EC003556 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E344862 |

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAIE-M23-S-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

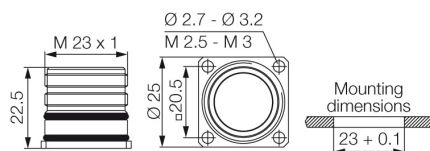

Device connector, male

