

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ピン固定

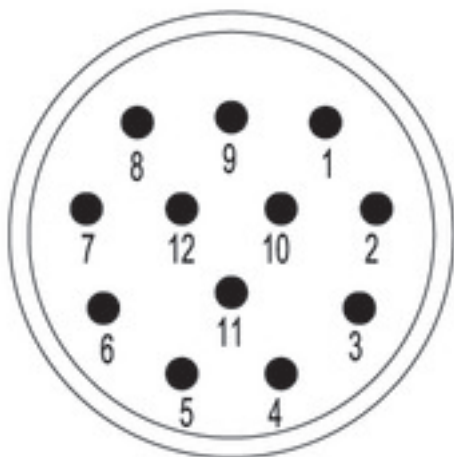

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------|
| バージョン | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート |
| 注文番号 | 1170070000 |
| 種別 | SAI-M23-SE-12 |
| GTIN (EAN) | 4032248962044 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/11/05 19:10:23 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 3 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|----------------------|--|---------|--------|
| M23 信号インサートのコーディング能力 | H コード化, N コード化, S コード化, X コード化, Y コード化, Z コード化 | コーディング | なし |
| ハウジング主要材質 | 熱可塑性ポリアミド PA 6、PBT | プラグイン回数 | > 1000 |
| 定格電圧 | 200 V | 定格電流 | 8 A |
| 定格電流 | 1 mm 接点= 8 A | 接続方式 | クリンプ接続 |
| 極数 | 12 | 汚染度 | 3 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC003557 |
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E344862 |

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

ピン固定

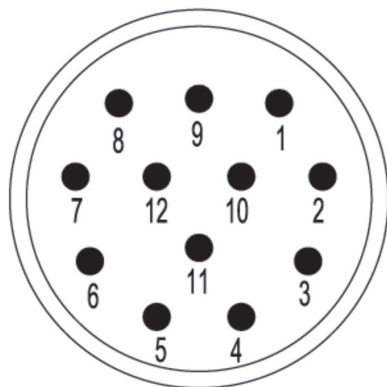


寸法図

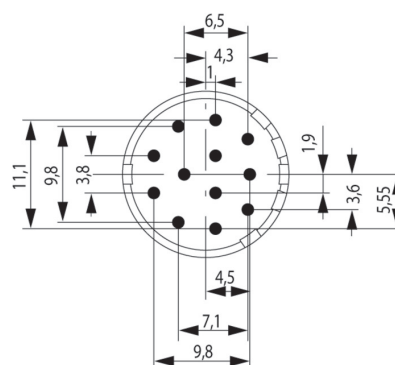

Technical data

| Technical data | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | | |
| Number of positions | 6 | 7 | 9 | | 12 | 16 | 17 | 19 | |
| Number of contacts | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 17 | 16 | 3 |
| Contact Ø | mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |

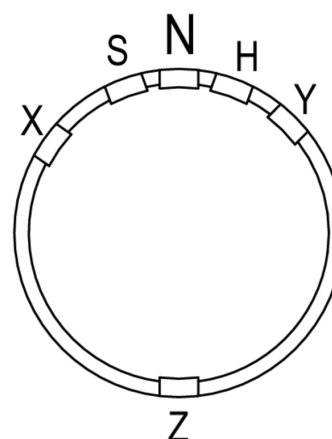

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャ、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 種別 | SAI-M23-GSW-S-7/12 | バージョン |
| 注文番号 | 1169920000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ |
| GTIN (EAN) | 4032248961986 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAI-M23-GS-7/12 | バージョン |
| 注文番号 | 1995840000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ |
| GTIN (EAN) | 4032248926121 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAI-M23-KS-7/12 | バージョン |
| 注文番号 | 1169900000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ |
| GTIN (EAN) | 4032248961948 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAIL-M23-KSW-7/12 | バージョン |
| 注文番号 | 1169930000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ |
| GTIN (EAN) | 4032248961993 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAI-M23-GS-11/17 | バージョン |
| 注文番号 | 1299390000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ |
| GTIN (EAN) | 4050118097191 | |
| 数量 | 1 Stück | |

標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャ、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | SAIE-M23-S-HW | バージョン |
| 注文番号 | 1169990000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン |
| GTIN (EAN) | 4032248962051 | クロージャ |
| 数量 | 1 Stück | |

作成日 2024/11/05 19:10:23 CET

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | SAIE-M23-S-EM | バージョン |
| 注文番号 | 1169970000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン |
| GTIN (EAN) | 4032248961979 | クロージャ |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAIE-M23-S-VW | バージョン |
| 注文番号 | 1169940000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン |
| GTIN (EAN) | 4032248962013 | クロージャ |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAIE-M23S-S-EM-M20 | バージョン |
| 注文番号 | 1373440000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン |
| GTIN (EAN) | 4050118175028 | クロージャ |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAIE-M23-S-W | バージョン |
| 注文番号 | 1169980000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン |
| GTIN (EAN) | 4032248961962 | クロージャ |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAIE-M23-S-RM | バージョン |
| 注文番号 | 1169950000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エン |
| GTIN (EAN) | 4032248961092 | クロージャ |
| 数量 | 1 Stück | |

1 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | SAI-M23-KSC-0.08/0.56 | バージョン |
| 注文番号 | 1170140000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト |
| GTIN (EAN) | 4032248962235 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | SAI-M23-KSC-0.14/1.00 | バージョン |
| 注文番号 | 1170150000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト |
| GTIN (EAN) | 4032248961108 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | SAI-M23-KSC-1.00-1.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1170170000 | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト |
| GTIN (EAN) | 4032248962310 | |
| 数量 | 50 Stück | |

作成日 2024/11/05 19:10:23 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | バージョン |
| 注文番号 | 1203960000 | 信号接点对応加圧ツール, 4インデントクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | |
| 数量 | 1 Stück | |