

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, IP67
注文番号	<a href="#">1191550000</a>
種別	IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248974436
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:47:17 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	79.9 mm	奥行き (インチ)	3.146 inch
高さ	26.8 mm	高さ (インチ)	1.055 inch
幅	22.7 mm	幅 (インチ)	0.894 inch
正味重量	54.24 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般データ

インサート喪失	≤ 1.0 dB	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
ハウジング材料、インサート	PA, 亜鉛ダイカスト	ファイバーの種類	POF
プラグイン回数	750	保護度合い	IP67
接続 1		接続 2	高速接続システム：圧着、切断
	SCRJ		
色	銀色	項目説明	バージョン14、SC-RJ POF

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

## 分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

作成日 2024/07/04 6:47:17 CEST

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a>
	<a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
	<a href="#">Designation key / Type key</a>
	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-PS-V14M-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

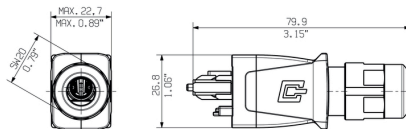

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NEWS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058280000</a>	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 Stück	

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## クリンプセット



クリンプセット

## 一般注文データ

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1208930000</a>	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 Stück	

## LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC  
インサート

## 一般注文データ

種別	IE-SCRJ-IP67-POF-100	バージョン
注文番号	<a href="#">1278430000</a>	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンプパレル, IP67 (ハウジングあり)
GTIN (EAN)	4050118069136	
数量	100 Stück	