

## SAIL-M8GRJ45-4S3.0UIE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



2つのI/Oスレーブ間、または制御と単体のI/Oサブスクライバ間の接続を実現する最も確実な方法は、組立済ケーブルによる方法です。ケーブル配線は、PROFIBUS、CANopen、<sup>DeviceNet™</sup>、EtherCAT、イーサネットを対象範囲とします。

## 一般注文データ

バージョン	母線、極数: 4, 3 m, ピン、ストレート, RJ45, シールド仕様: はい, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<a href="#">1201210300</a>
種別	SAIL-M8GRJ45-4S3.0UIE
GTIN (EAN)	4050118553932
数量	1 Stück

## SAIL-M8GRJ45-4S3.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 95 g

## ケーブルの技術仕様

UL AWM スタイル準拠の外装	20963 (80 °C / 30 V)	カラーコーディング	青色, オレンジ, 白色/青色, 白色/オレンジ
ケーブルキャリアに最適	はい	ケーブル長	3 m
コア断面積	0.15 mm <sup>2</sup>	シースカラー	緑色
シース材料	PUR	シールド仕様	はい
ハロゲン	いいえ	加速	5 m/s <sup>2</sup>
外径	4.8 mm ± 0.3 mm	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2
曲げサイクル	5 Mio	曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、移動	7.5 x ケーブル直径	極数	4
温度範囲、固定	-40...80 °C	絶縁	PP
耐油性	Yes	速度	180 m/s

## 一般的な技術データ

ジャンパー	該当なし	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C	ハウジング主要材質	PUR
バージョン	ピン、ストレート, RJ45	保護度合い	IP67
締付けトルク	M8 : 0.5 ~ 0.6 Nm		

## プラグ、右

プラグ右 コネクタ, RJ45, IP20, オス型接点, 直線, シールド仕様

## プラグ、左

左プラグ コネクタ, M8, 4, IP67, オス型接点, 直線, シールド仕様

## 分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## SAIL-M8GRJ45-4S3.0UIE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)


## SAIL-M8GRJ45-4S3.0UIE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


### 図面

#### 寸法図

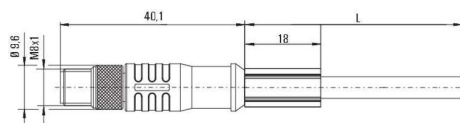


Male, straight

#### 極スキーム

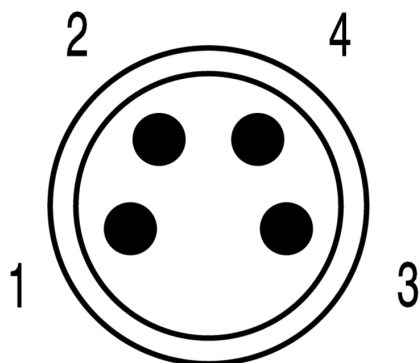

Pin

#### 配線図

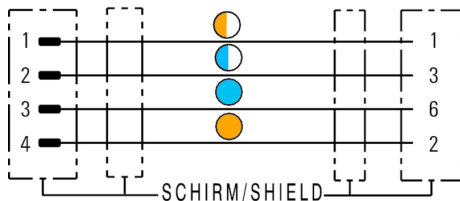

#### 寸法図



#### 極スキーム

理想的な工具：トルク機能を備えた **Screwty®**

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

作成日 2024/07/07 0:25:46 CEST