

HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 上部のサイド ロッククランプ, 標準, カバー付き
注文番号	1209200000
種別	HDC 16B ADBO
GTIN (EAN)	4008190871130
数量	1 Stück

HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	115 mm	奥行き (インチ)	4.528 inch
高さ	47 mm	高さ (インチ)	1.85 inch
幅	77 mm	幅 (インチ)	3.031 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	103 mm
正味重量	178 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
カバー	カバー付き	カバー設計	カバー付き
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	サイズ	6
シーリング	NBR	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ	上部 / 底部 / 蓋	下部
種別	パルクヘッド (フィードスルー)	色 (RAL)	RAL 7035
設計	標準		

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
保護等級注記	本バージョンでのカバーの保護等級: IP20	表面仕上	粉体塗装

寸法

ハウジングBの高さ	29 mm	ハウジングの全長	93 mm
基準B1の高さ	5 mm	幅の基準C1	47 mm
幅ハウジングC	43 mm	穴ピッチ長 A2	103 mm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール

作成日 2024/09/04 6:40:10 CEST

HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26865cb5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@fcf6d8b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2fc52d58 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3031c1c0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24c64087 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5091d2a1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@56388a06 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@68396ec0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7eedc938 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@20b7089e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@32cdce34 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@11a1f9c3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@19546c6
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

重要なメモ

製品情報	ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。
------	--

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/09/04 6:40:10 CEST

HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技術文書	1209200000_HDC_16B_ADBO_STP_Blatt__1.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

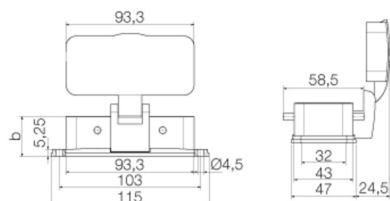

HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16B DODQ 2QB	バージョン
注文番号	1009090000	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ
GTIN (EAN)	4032248713837	ウジング下部カバー, 上部のサイドロックランプ, 標準
数量	1 Stück	