

## IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のパヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, マルチモード, POF
注文番号	<a href="#">1221010000</a>
種別	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:08:14 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.457 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.26 inch
正味重量	5.8 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般データ

インサート喪失	≤ 0.4 dB	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
ファイバーの種類	マルチモード, POF	プラグング回数	500
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	保護度合い	IP67
接続 1	SCRJ	接続 2	SCRJ
色	その他		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
--------	---

## 分類

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ECLASS 9.1	19-17-01-16	ECLASS 10.0	19-17-01-16
ECLASS 11.0	19-17-01-16	ECLASS 12.0	19-17-01-16
ECLASS 13.0	19-17-01-16	ECLASS 14.0	19-17-01-16

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

作成日 2024/10/02 7:08:14 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


**IE-BS-V01M-SCRJ-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


図面

設置カットアウト

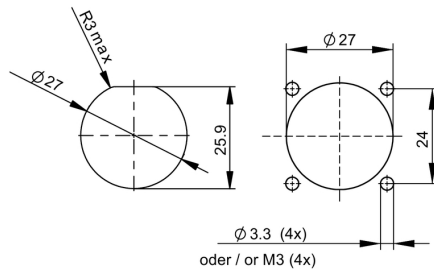

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

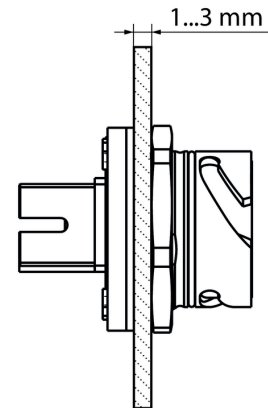

中央ネジ接続使用時の壁厚

## IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 Stück	