

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, PG 9, 極数: 8, 2 m
注文番号	1223650000
種別	SAIE-M12B-8S2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118007305
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:27:51 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	48 g
------	------

ケーブルの技術仕様

PE 関数	いいえ	ケーブル長	2 m
コア断面積	0.25 mm ²	シースカラー	黒色
極数	8		

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	PG 9	コーディング	A-coded
ハウジングの温度範囲	-5 - +70 °C	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
保護度合い	IP68	定格電圧	60 V
定格電流	2 A	定格電流	4 A (3 極、4 極、5 極) / 1.5 A (8 極)
接続方式	ソケットコネクタ	接触表面	金メッキ
極数	8		

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

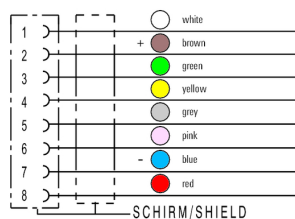

極スキーム

