

SAI-M23-SE-12-F


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

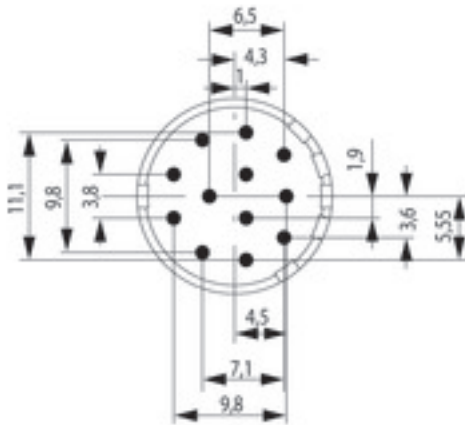

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ |
| 注文番号 | 1224140000 |
| 種別 | SAI-M23-SE-12-F |
| GTIN (EAN) | 4050118008289 |
| 数量 | 1 Stück |

SAI-M23-SE-12-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 8 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|----------|---------------------|-----------|----------------------|
| コーディング | なし | ハウジング主要材質 | 熱可塑性ポリアミド PA 6、PBT |
| プラグイング回数 | > 1000 | 定格電圧 | 200 V |
| 定格電流 | 8 A | 接点材質 | 亜鉛合金 |
| 接続断面積、最大 | 1.5 mm ² | 接続断面積、最小 | 0.08 mm ² |
| 接続方式 | はんだカップ | 接触表面 | 金メッキ |
| 極数 | 12 | 汚染度 | 3 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC003557 |
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E344862 |

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

作成日 2024/10/04 1:04:37 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-M23-SE-12-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

