

## SAI-M23-SE-19-F-PEV


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

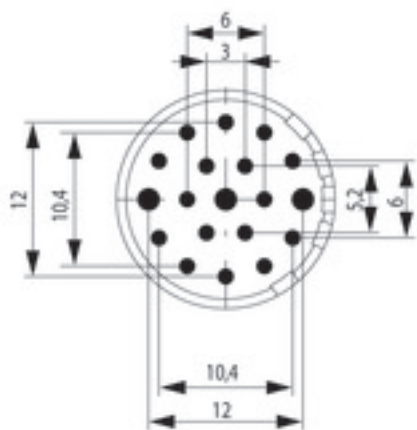

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ
注文番号	<a href="#">1224460000</a>
種別	SAI-M23-SE-19-F-PEV
GTIN (EAN)	4050118008371
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 9:29:00 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-M23-SE-19-F-PEV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 13 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	なし	ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミド PA 6、PBT
プラグイング回数	> 1000	定格電圧	100 V
定格電流	8 A	接点材質	亜鉛合金
接続方式	はんだカップ	接触表面	金メッキ
極数	19	汚染度	3

## 分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-SE-19-F-PEV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

