

SAI-M23-SE-9-F-G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

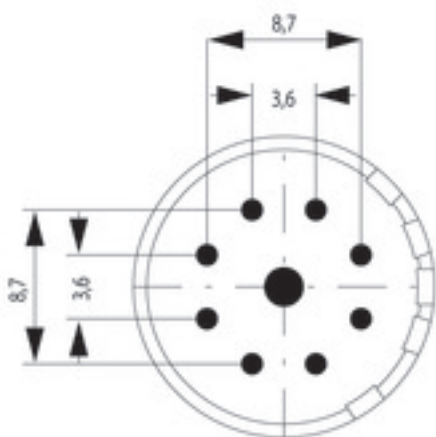

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ
注文番号	1224730000
種別	SAI-M23-SE-9-F-G
GTIN (EAN)	4050118008395
数量	1 Stück

SAI-M23-SE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 7 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	なし	ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミド PA 6、PBT
プラグイング回数	> 1000	定格電圧	200 V
定格電流	8 A	接点材質	亜鉛合金
接続断面積、最大	1.5 mm ²	接続断面積、最小	0.08 mm ²
接続方式	はんだカップ	接触表面	金メッキ
極数	9	汚染度	3

分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-SE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

