

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一部の用途では、テストや安全の目的で、テストポイントまたは断路要素をフィードスルー端子に追加することが妥当です。テスト断路端子を使用すれば、無電圧状態で電流回路を測定できます。断路中、空気パスおよびクリーブパスの寸法は評価されませんが、指定の定格突入電圧の強度を確認する必要があります。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | テスト用断路端子, ねじ接続, 青色, 4 mm ² , 27 A, 500 V, 接続数: 4, レベル数: 1, TS 35, V-O, Wemid |
| 注文番号 | 1231330000 |
| 種別 | WTR 4/ZZ STB BL |
| GTIN (EAN) | 4050118014600 |
| 数量 | 50 Stück |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 深さ | 53 mm | 奥行き (インチ) | 2.087 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 53.5 mm | 高さ | 70 mm |
| 高さ (インチ) | 2.756 inch | 幅 | 6.1 mm |
| 幅 (インチ) | 0.24 inch | 正味重量 | 16.42 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 120 °C | | |

UL評価データ

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 30 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 10 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 30 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (cURus) | 10 AWG |
| 現在のサイズ C (cURus) | 25 A | 証明書番号 (cURus) | E60693 |
| 電圧サイズ B (cURus) | 600 V | 電圧サイズ C (cURus) | 600 V |
| 電流サイズ B (cURus) | 25 A | | |

クランプ可能な導体 (H05V/H07V) 2個、等断面 (定格接続)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 1.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm ² | 配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 1.5 mm ² |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| DMS電動ドライバーによるトルクレベル2 | | IEC 60947-1 準拠のゲージ | A4 |
| クランプネジ | M 3 | クランプ範囲、最大 | 6 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.05 mm ² | 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 10 | 接続数 | 4 |
| 接続方式 | ねじ接続 | 接続方式 2 | ねじ接続 |
| 締付けトルク、最大 | 1 Nm | 締付けトルク、最小 | 0.5 Nm |
| 被覆剥き長さ | 10 mm | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 4 mm ² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² |
| 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² | 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 6 mm ² |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | |
|-----------|------|
| 接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
|-----------|------|

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-----|
| バージョン | ねじ接続, ツイン接続, ス ペーサー, ソケット付き, プ ラグイン交差接続用, コネ クタ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい |
| 電位数 | 1 | レベル数 | 1 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 4 | 層ごとの電位数 | 1 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | PE 接続 | いいえ |
| レール | TS 35 | N 関数 | はい |
| PE 関数 | いいえ | PEN 関数 | いいえ |

全般

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| レール | TS 35 | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 10 |
| 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 26 | | |

寸法

| | |
|-------------|-------|
| TS 35 オフセット | 37 mm |
|-------------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 材質 | Wemid | 色 | 青色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

端子を切断

| | | | |
|---------|------|------------|----|
| スリッティング | ピボット | 一体型テストソケット | はい |
| 横断遮断 | 非搭載 | | |

評価データ

| | | | |
|------------|-------------------|------------------------|--------|
| 定格断面 | 4 mm ² | 定格電圧 | 500 V |
| 定格 DC 電圧 | 500 V | 定格電流 | 27 A |
| 最大導体電流 | 27 A | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.02 W |
| 汚染度 | 3 | | |

追加の技術データ

| | |
|--------|------|
| 取り付け方式 | 嵌合仕様 |
|--------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 | | |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E60693 |

ダウンロード

 
| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/6



WS/ DEK


MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007120000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| 数量 | 600 Stück | |

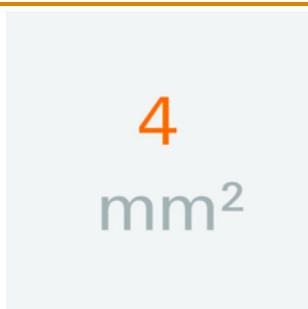4mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/30 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2561600000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | (mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528240000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460780000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/08/27 19:52:29 CEST

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1527930000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1527990000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528040000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528120000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528140000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1528130000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460760000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1527970000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1527980000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460450000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | (mm) (P): 6.10, 幅: 9.9 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/3 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | (mm) (P): 6.10, 幅: 16 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528230000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/08/27 19:52:29 CEST

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460750000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1528030000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528220000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/30 | バージョン |
| 注文番号 | 2561580000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | (mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/32 | バージョン |
| 注文番号 | 2561670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528170000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1528070000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1527940000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460800000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528190000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528080000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1528090000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/08/27 19:52:29 CEST

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1528020000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528180000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/30 BL | バージョン |
| 注文番号 | 2561610000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | (mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460740000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | (mm) (P): 6.10, 幅: 58.7 mm |
| 数量 | 20 Stück | |

ヒューズホルダー



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SIHA 3/G20/LD 140-250V | バージョン |
| 注文番号 | 7921600000 | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プ |
| GTIN (EAN) | 4032248322633 | ラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | SIHA 3/G20 | バージョン |
| 注文番号 | 7921560000 | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, プラ |
| GTIN (EAN) | 4032248264643 | グ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | SIHA 3/G20/LD 10-36V | バージョン |
| 注文番号 | 7921570000 | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プ |
| GTIN (EAN) | 4032248322503 | ラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |

作成日 2024/08/27 19:52:29 CEST

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コンポーネントプラグ

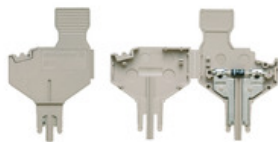

コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断路端子台に統合するために使用されます。電子コンポーネントのはんだ付け後、プラグを接続断路端子台の断路箇所に取り込むことで、断路端子台を電子コンポーネント内蔵型のモジュラー端子台に変更します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | BEST | バージョン |
| 注文番号 | 1833100000 | アクセサリ, コンポーネントプラグ |
| GTIN (EAN) | 4032248501014 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | BEST/D | バージョン |
| 注文番号 | 1878560000 | アクセサリ, コンポーネントプラグ, 1 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471492 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | BEST/DRBR | バージョン |
| 注文番号 | 1878570000 | アクセサリ, コンポーネントプラグ, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508 | |
| 数量 | 50 Stück | |

スイッチロック



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別 | DTLE 2.5/4 | バージョン |
| 注文番号 | 2910530000 | ロック素子 (端子), Wemid, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| 数量 | 25 Stück | |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストプラグ




端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | PS 2.3 RT | バージョン |
| 注文番号 | 0180400000 | テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| 数量 | 20 Stück | |

スクリュードライバー (マイナス用)

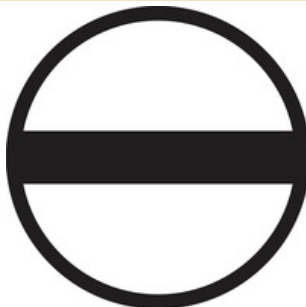

丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SDS 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 9008330000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| 数量 | 1 Stück | |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

4 mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WAP WDU/WTR4/ZZ | バージョン |
| 注文番号 | 1905150000 | エンドプレート (端子), ダークペーージュ, 高さ: 68.88 mm, 幅: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248523405 | V-O, Wemid |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | WAP WDU/WTR4/ZZ BL | バージョン |
| 注文番号 | 1190320000 | エンドプレート (端子), 青色, 高さ: 68.88 mm, 幅: 1.5 mm, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248991907 | |
| 数量 | 50 Stück | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609820000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

BE6.3 ビット – マイナス溝付き



DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状
スロットヘッドビット DIN 5264、1/4" ドライブ、E6.3
DIN 3126

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 | バージョン |
| 注文番号 | 9205670000 | アクセサリ, ドライバーインサート |
| GTIN (EAN) | 4032248772971 | |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39 | バージョン |
| 注文番号 | 9025590000 | アクセサリ, ドライバーインサート |
| GTIN (EAN) | 4008190151935 | |
| 数量 | 5 Stück | |

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | TNST | バージョン |
| 注文番号 | 1833090000 | アクセサリ, 遮断プラグ, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485 | |
| 数量 | 50 Stück | |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WS 12/6



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 12/6 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007200000 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391886 | |
| 数量 | 600 Stück | |

W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WEW 35/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1061200000 | エンドブラケット, ダーク ベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | °C |
| 数量 | 50 Stück | |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 Stück | |

空白



WS マーカは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WS 12/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609900000 | WS, 端子マーカ, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190203467 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |

WTR 4/ZZ STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Z シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別 | ZST ZQV4N | バージョン |
| 注文番号 | 2796110000 | Zシリーズ, アクセサリホルダー |
| GTIN (EAN) | 4064675123248 | |
| 数量 | 50 Stück | |