

IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | システムケーブル, M12 Dコード - フランジ, 開く, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m |
| 注文番号 | 1234770005 |
| 種別 | IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E |
| GTIN (EAN) | 4050118019445 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/10/03 23:53:25 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|-------------|
| 長さ | 0.5 m | 長さ (インチ) | 19.685 inch |
| 正味重量 | 49 g | | |

温度

| | | | |
|--------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -50 °C...70 °C | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | -20 °C...60 °C | | |

ケーブルの機械的特性と材料特性

| | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------|
| ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠 | 延焼耐性 | Yes |
| 最小曲げ半径、繰返し | 15 x ケーブル直径 | 最小曲げ半径 (1回のみ) | 5 x ケーブル直径 |

ケーブルの電気プロパティ

| | |
|-------|---|
| カテゴリー | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
|-------|---|

ケーブル構造

| | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|------------|
| シースカラー | 緑色(RAL 6018) | シース直径、最大 | 6.7 mm |
| シース素材 | PUR | シールド | 360°シールド接点 |
| 断面積 | 4 * AWG 22/7 - 0.32 mm ² | 絶縁断面 | 1.5 mm |

プラグ、右

| | |
|------|--------|
| プラグ右 | 導体の自由端 |
|------|--------|

プラグ、左

| | |
|------|--|
| 左プラグ | M12, D コード化, IP67, メス型接点, 直線, フランジ, プラスチック, シールド仕様 |
|------|--|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
| RoHS 対応状況 | 準拠(免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

作成日 2024/10/03 23:53:25 CEST

IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

| | |
|--------------|---|
| 承認/証明書/適合証明書 | PROFINET Manufacturer's Declaration |
|--------------|---|

| | |
|-------------|---------------------------------|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
|-------------|---------------------------------|

| | |
|-------|--|
| ユーザ文書 | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
|-------|--|

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

| | |
|--------|---|
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |
|--------|---|

IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

配線図


| | |
|--------|-----|
| | M12 |
| yellow | 1 |
| white | 2 |
| orange | 3 |
| blue | 4 |

寸法図

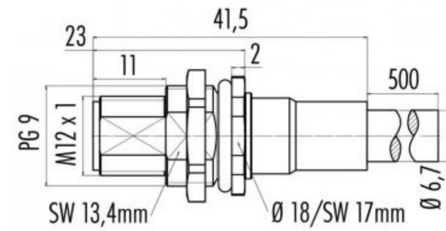

Hexagon nut enclosed loosely

寸法図

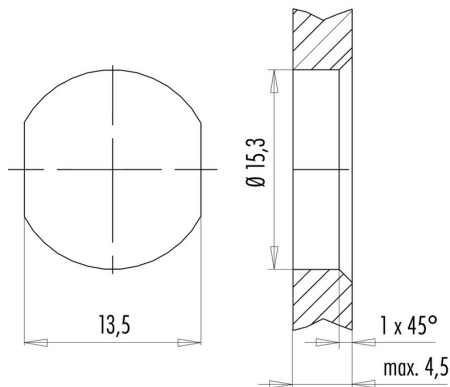

with through hole

IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | TM-I 12 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1718411044 | TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| 数量 | 320 Stück | |

ツール



青色ブレードカートリッジ搭載CSTは、良好な被覆剥きの成果をもたらします。

青色ダブルステージブレードカートリッジは、特にイーサネットケーブルに適しています。時間を節約し、最適な被覆剥きの成果を得ることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | IE-CST | バージョン |
| 注文番号 | 9204350000 | ツール, シーストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4032248653072 | |
| 数量 | 1 Stück | |

作成日 2024/10/03 23:53:25 CEST

IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | TM-I 18 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1718431044 | TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| 数量 | 320 Stück | |

ツール

PVC 製ケーブル対応シーストリッパー



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | AM 12 | バージョン |
| 注文番号 | 9030060000 | ツール, シーストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| 数量 | 1 Stück | |

作成日 2024/10/03 23:53:25 CEST