

IE-FPOZ2EE0020MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、POF、SC-RJ - SC-RJ、黒色

一般注文データ

バージョン	接続ライン, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 20 m
注文番号	1273430200
種別	IE-FPOZ2EE0020MSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118272611
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:50:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FPOZ2EE0020MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	20 m	長さ (インチ)	787.402 inch
正味重量	170 g		

温度

動作温度	-20 °C...80
------	-------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ	引張強度	160 N
曲げサイクル	10.000	最小曲げ半径、繰返し	25 mm
最小曲げ半径 (1回のみ)	25 mm		

ケーブル構造

ケーブル配置	ZIPCORD	コアの直径	980 µm
シースカラー	黒色	シース直径	2.2*4.5 mm
絶縁	PE	配線数	2

プラグ

プラグ右	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	左プラグ	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--	------	---

プラグ、右

プラグ右	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------	--

プラグ、左

左プラグ	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

光ファイバ

インサート喪失	≤ 1.0 dB	ファイバーの種類	POF
帯域幅	≥ 100 MHz*km (650 nm で動作)	減衰	650 nmで≤ 160 dB/km

分類

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

作成日 2024/07/04 6:50:33 CEST

IE-FPOZ2EE0020MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

ユーザ文書

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FPOZ2EE0020MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

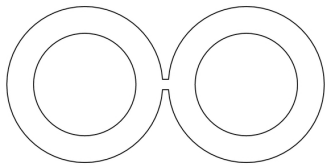

IE-FPOZ2EE0020MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm² より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1689470001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 Stück	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1730560001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190954611	色
数量	160 Stück	