

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
 - ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
 - 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。
- ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 104 mm, 87 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
注文番号	1276220000
種別	BG GHDE HO PT6
GTIN (EAN)	4050118065923
数量	10 Stück

作成日 2024/07/02 5:39:35 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	87 mm	奥行き (インチ)	3.425 inch
高さ	181 mm	高さ (インチ)	7.126 inch
幅	104 mm	幅 (インチ)	4.094 inch
正味重量	292 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

一般データ

材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化	絶縁材	GF 10
エンクロージャーの材質	ガラス強化繊維ポリカーボネート	シリコーン	いいえ
色	黒色	保護度合い	IP65, 完全状態
UL 94 可燃性等級	5VA	蓋ネジ用トルク	2 Nm
蓋付け	TX20ねじ	設置アドバイス	蓋ネジ付属

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UL)	E256877

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	UL Certificate FieldPower® size 1 and 2 (10P) lid and base variants Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	Technical change to FieldPower® (GHDE) Technical change to FieldPower® (GHDE)
ユーザ文書	Manual FieldPower® enclosure size 1
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/02 5:39:35 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany






www.weidmueller.com

図面

穴あけテンプレート

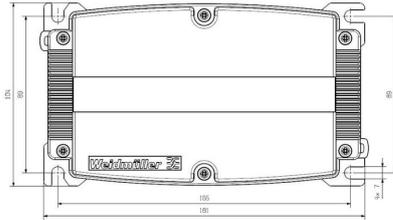

穴あけテンプレート

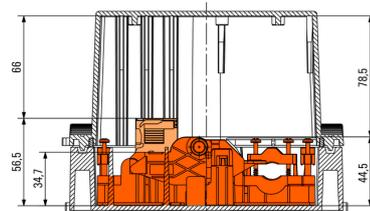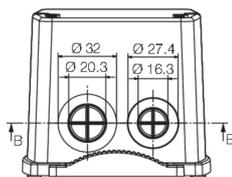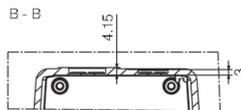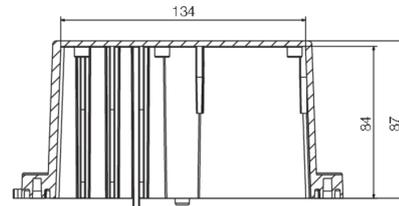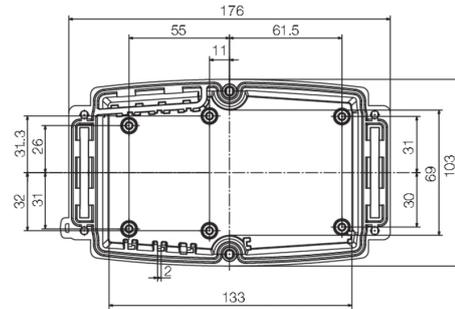

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M16 - K 68	バージョン
注文番号	1772290000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129959	ストレート, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66,
数量	50 Stück	IP67, IP68 - 5バール (30分) , ポリアミド6
種別	VG M20 - K 68	バージョン
注文番号	2811470000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4064675292227	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66,
数量	50 Stück	IP67, IP68 - 5バール (30分) , ポリアミド6
種別	VG M16-1/K68	バージョン
注文番号	1909860000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536788	トレート, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	50 Stück	IP68 - 5バール (30分) , ポリアミド6
種別	VG M20-1/K68	バージョン
注文番号	1772300000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129966	ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,
数量	50 Stück	IP67, IP68 - 5バール (30分) , ポリアミド6

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 - K GR	バージョン
注文番号	1772450000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット) , ロックナット, M 16, 6
GTIN (EAN)	4032248130191	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	
種別	SKMU M20 - K GR	バージョン
注文番号	1772460000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット) , ロックナット, M 20, 6
GTIN (EAN)	4032248130207	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/02 5:39:35 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

種別	DMS PRO	バージョン
注文番号	1479120000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 Stück	

サイズ 1



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付けが用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カババージョンは、装置の設置を可能にします。

ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別	GH PT6	バージョン
注文番号	1070140000	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248825813	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 Stück	

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
注文番号	2821510000	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	50 Stück	

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

