

HDC IP68 24B HP FRAME


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

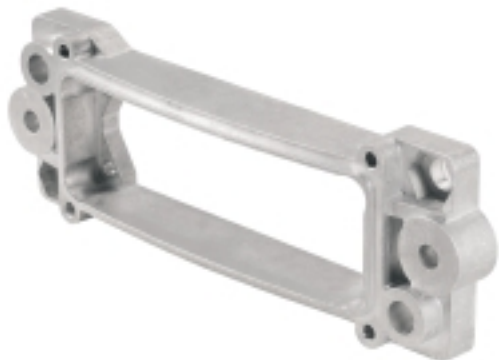

RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69K, IP68 (電源接続時) ,, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1282820000
種別	HDC IP68 24B HP FRAME
GTIN (EAN)	4050118073010
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:34:21 CEST

HDC IP68 24B HP FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	217 mm	奥行き (インチ)	8.543 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.827 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.835 inch
正味重量	305 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

シリーズ	HighPower	種別	カウンターフレーム
色	シルバーグレー, 黒色 (RAL 9005相当)		

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	HDC_HP_MOAL_IP68_PLUS_ABGH
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN