

SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 組み込み型プラグ, 7/8 インチ, 取り付けスレッド: PG 13.5, 極数: 3, 撚線/ケーブル長: 0.2 m |
| 注文番号 | 1292340000 |
| 種別 | SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118088359 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/11/05 19:17:33 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 41 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------|------------------|
| ケーブルグランド | PG 13.5 | コーディング | なし |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C | ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ |
| プラグング回数 | ≥ 100 | 保護度合い | IP67, ねじ込み |
| 定格電圧 | 300 V | 定格電流 | 10 A |
| 定格電流 | 8 A (4 極および5 極)、10 A (3 極) | 接点材質 | CuZn |
| 接続方式 | ピン | 接触表面 | 金メッキ |
| 極数 | 3 | | |

一般データ

| | |
|------------|----------------------------|
| ケーブルグランド | PG 13.5 |
| ケーブル長 | 0.2 m |
| コア断面積 | 0.75 mm ² |
| コーディング | なし |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C |
| ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ |
| プラグング回数 | ≥ 100 |
| 保護度合い | IP67, ねじ込み |
| 取り付けスレッド | PG 13.5 |
| 取り付けトルク | 最小: 6 Nm 最大: 6.25 Nm |
| 取り付けトルク範囲 | 6 ... 6.25 Nm |
| 定格突入電圧 | 4,000 V |
| 定格電圧 | 300 V |
| 定格電圧 | 300 V |
| 定格電圧 (UL) | 600 V |
| 定格電流 | 10 A |
| 定格電流 | 8 A (4 極および5 極)、10 A (3 極) |
| 導体外径 | - |
| 接点材質 | CuZn |
| 接続スレッド | 7/8 インチ |
| 接続方式 | ピン |
| 接触表面 | 金メッキ |
| 撚線/ケーブル長 | 0.2 m |
| 材質 | PUR/PUR |
| 極数 | 3 |
| 締付けトルク | 1.5 Nm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 | | |

作成日 2024/11/05 19:17:33 CET

SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E307231 |

ダウンロード

| | |
|--------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

 

SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

配線図

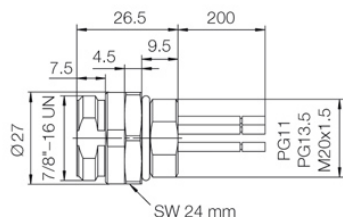

極スキーム

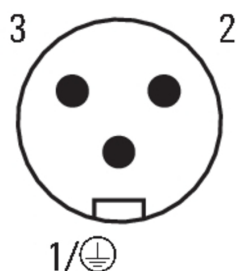

SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SKMU PG13,5-MS | バージョン |
| 注文番号 | 1694100000 | SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 13.5, 3 mm, 真 |
| GTIN (EAN) | 4008190872267 | 鍮、ニッケルメッキ |
| 数量 | 100 Stück | |