

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 7/8 インチ, 取り付けスレッド: PG 11, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	1292400000
種別	SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11
GTIN (EAN)	4050118088533
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:01:56 CEST

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 43 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	PG 11	コーディング	なし
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
プラグイング回数	≥ 100	保護度合い	IP67, ねじ込み
定格電圧	300 V	定格電流	8 A
定格電流	8 A (4 極および5 極)、10 A (3 極)	接点材質	CuZn
接続方式	ピン	接触表面	金メッキ
極数	4		

一般データ

ケーブルグランド	PG 11
ケーブル長	0.2 m
コア断面積	0.75 mm ²
コーディング	なし
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
プラグイング回数	≥ 100
保護度合い	IP67, ねじ込み
取り付けスレッド	PG 11
取り付けトルク	最小: 6 Nm 最大: 6.25 Nm
取り付けトルク範囲	6 ... 6.25 Nm
定格突入電圧	4,000 V
定格電圧	300 V
定格電圧	300 V
定格電圧 (UL)	600 V
定格電流	8 A
定格電流	8 A (4 極および5 極)、10 A (3 極)
導体外径	-
接点材質	CuZn
接続スレッド	7/8 インチ
接続方式	ピン
接触表面	金メッキ
撚線/ケーブル長	0.2 m
材質	PUR/PUR
極数	4
締付けトルク	1.5 Nm

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

作成日 2024/07/24 10:01:56 CEST

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E307231

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN



SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

配線図

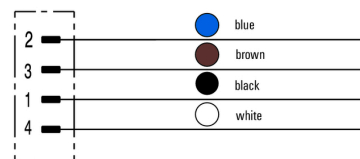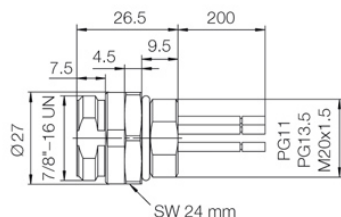

極スキーム

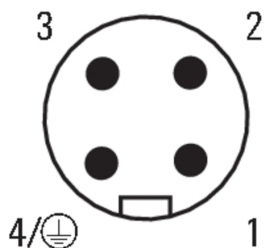

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG11-MS	バージョン
注文番号	1694090000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 11, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872250	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	