

## SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 7/8 インチ, 取り付けスレッド: PG 11, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	<a href="#">1292430000</a>
種別	SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11
GTIN (EAN)	4050118088380
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 1:30:38 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 41 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	PG 11	コーディング	なし
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
プラグイン回数	≥ 100	保護度合い	IP67, ねじ込み
定格電圧	300 V	定格電流	8 A
定格電流	8 A (4 極および5 極)、10 A (3 極)	接点材質	CuZn
接続方式	ソケットコネクタ	接触表面	金メッキ
極数	4		

## 一般データ

ケーブルグランド	PG 11
ケーブル長	0.2 m
コア断面積	0.75 mm <sup>2</sup>
コーディング	なし
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
プラグイン回数	≥ 100
保護度合い	IP67, ねじ込み
取り付けスレッド	PG 11
取り付けトルク	最小: 6 Nm 最大: 6.25 Nm
取り付けトルク範囲	6 ... 6.25 Nm
定格突入電圧	4,000 V
定格電圧	300 V
定格電圧	300 V
定格電圧 (UL)	600 V
定格電流	8 A
定格電流	8 A (4 極および5 極)、10 A (3 極)
導体外径	-
接点材質	CuZn
接続スレッド	7/8 インチ
接続方式	ソケットコネクタ
接触表面	金メッキ
撚線/ケーブル長	0.2 m
材質	PUR/PUR
極数	4
締付けトルク	1.5 Nm

## 分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03
ECLASS 14.0	27-44-01-03		

作成日 2024/09/04 1:30:38 CEST

## SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E307231

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

# SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 配線図

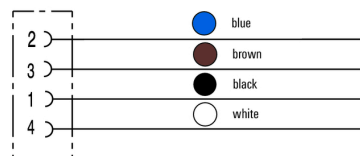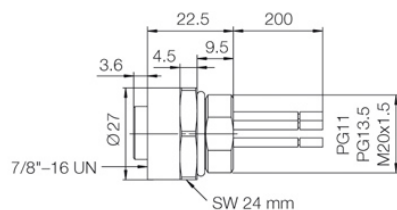

## 極スキーム

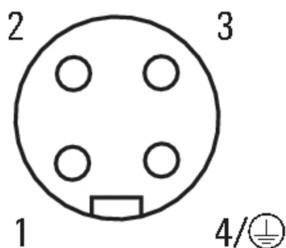

## SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU PG11-MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1694090000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 11, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872250	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	